



RoHS対応

ERON®

ALIGNING PADS (TYPE A)


No.E-632

アライニングパッドA型


材質 ボールSCM435

熱処理 ボールHRC60

表面処理 黒染め

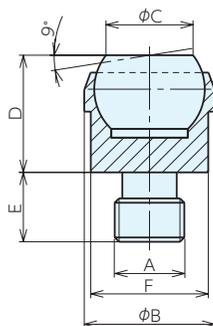

使用例

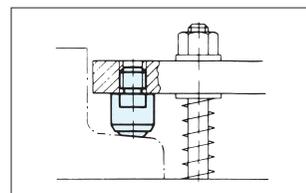

仕様・価格表

オーダーNo.	No.	A(並目)	B	C	D	E	F	ボール径φ	質量g	価格
13763	632A-M 6	M 6×1.0	13	7.2	13	8	11	10	12	6,330
04641	632A-M 8	M 8×1.25	13	7.2	13	8	11	10	15	6,020
13764	632A-M10	M10×1.5	20	10.5	18	10	17	16	40	7,970
04642	632A-M12	M12×1.75	20	10.5	18	12	18	16	45	9,200
04643	632A-M16	M16×2	30	20	27	16	27	25	153	10,700

ベースエレメント

クランプユニット

ロケーティング
エレメントクランプ
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引



RoHS対応

ERON®

ALIGNING PADS (TYPE B)


No.E-632

アライニングパッドB型

材質 ボールSCM435

熱処理 ボールHRC60

表面処理 黒染め

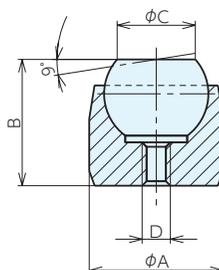

仕様・価格表

オーダーNo.	No.	D(並目)	A	B	C	ボール径φ	質量g	価格
04644	632B-M3	M3×0.5	12	11	7.2	10	7	5,800
04645	632B-M4	M4×0.7	18	17	10.5	16	28	7,520