



RoHS対応

ERON® AMF®

THRUST BOLTS 7110D

No.E-700D

スラストボルト7110D




材質 S45C

熱処理 焼入HRC30±5

表面処理 黒染め

付属品 六角ナット1個

使用例

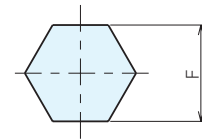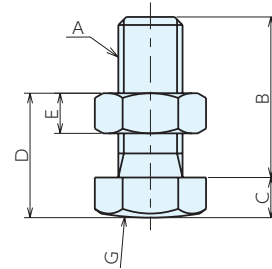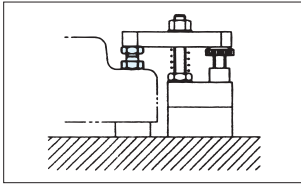

仕様・価格表

オーダーNo.	No.	A(並目)	B	C	D	E	F	G	質量g	価格
04476	7110D-12×M12	M12×1.75	30	8	16-28	10	19	R60	50	2,200
04477	7110D-16×M16	M16×2	40	10	20-38	10	24	R75	100	2,620

ベースエレメント

クランプユニット

ロケータイング
エレメントクランピング
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引



RoHS対応

ERON® AMF®



THRUST BOLTS 7110DM

No.E-700D

スラストボルト7110DM

材質 真鍮

付属品 六角ナット1個

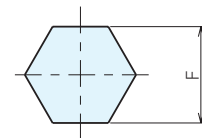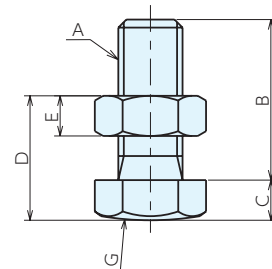

仕様・価格表

オーダーNo.	No.	A(並目)	B	C	D	E	F	G	質量g	価格
04478	7110DM-12×M12	M12×1.75	30	8	16-28	10	19	R60	50	2,280
04479	7110DM-16×M16	M16×2	40	10	20-38	10	24	R75	100	2,940