

RoHS対応

ERON®

T-SLOT LONG NUTS


No.E-402L

Tスロットロングナット

材質 S45C

熱処理 焼入HRC30±5

表面処理 黒染め

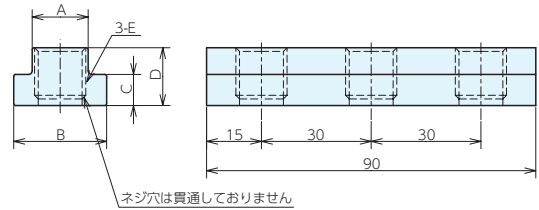

仕様・価格表

1個価格

オーダーNo.	No.	適合T溝巾	E(並目)	A±0.3	B	C	D	質量g	価格
05188	LTNM1614	16	M14×2	15.3	25.4	8.5	15.8	188	1,720
05189	LTNM1816	18	M16×2	17	28.6	11.1	19.1	249	1,960

ベースエレメント

クランプユニット

ロケータイング
エレメントクランプ
パーツ


補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引

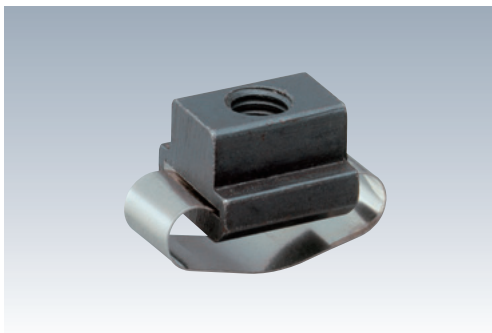

RoHS対応

ERON®

AMP®

SPRING T-SLOT NUTS

No.E-443



スプリング付Tナット

材質 S45C

熱処理 焼入HRC30±5

表面処理 黒染め

- スプリング作用によりT溝内で、Tナットがしっかりと固定され、スタッド・ネジのはめ込みが容易になります。
- TナットのT溝内での落ち込みが防げます。
- T溝内での切り粉等の除去が出来ます。

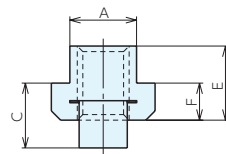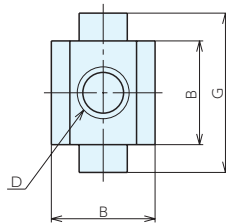

仕様・価格表

1個価格

オーダーNo.	No.	適合T溝巾	D(並目)	A	B	C	E	F	G	質量g	価格
15948	STNM1208	12	M 8×1.25	11.7	18	12.5	14	7	31	20	1,960
15949	STNM1210	12	M10×1.5	11.7	18	12.5	14	7	31	20	1,970
15950	STNM1412	14	M12×1.75	13.7	22	13.5	16	8	33	30	2,130
15951	STNM1816	18	M16×2	17.7	28	17.5	20	10	43	70	2,630
15952	STNM2220	22	M20×2.5	21.7	35	21.5	28	14	56	150	3,500