



RoHS対応

ERON®

AMF®

T-REMOVABLE NUTS

No.E-444



菱形Tナット

材質 S45C

熱処理 焼入HRC30±5

表面処理 黒染め

- T溝上部からのインサートが可能なので、横長のテーブルでの使用に便利です。
- T溝内での接着面積が小さいので、締め込みが容易です。

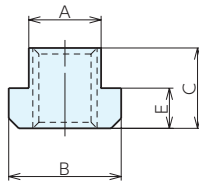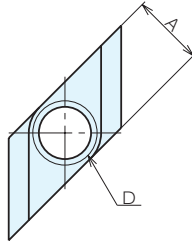


仕様・価格表

1個価格

オーダーNo.	No.	適合T溝巾	D(並目)	A	B	C	E	質量g	価格
15953	RTNM1210	12	M10×1.5	11.7	18	14	7	14	1,160
50583	RTNM1410	14	M10×1.5	13.7	22	16	8	27	1,390
15954	RTNM1412	14	M12×1.75	13.7	22	16	8	22	1,180
15955	RTNM1614	16	M14×2	15.7	25	18	9	33	1,430
50584	RTNM1810	18	M10×1.5	17.7	28	20	10	64	1,730
15956	RTNM1816	18	M16×2	17.7	28	20	10	46	1,550
15957	RTNM2016	20	M16×2	19.7	32	24	12	79	1,890
16151	RTNM2018	20	M18×2.5	19.7	32	24	12	70	2,130
15958	RTNM2216	22	M16×2	21.7	35	28	14	119	2,950
15959	RTNM2220	22	M20×2.5	21.7	35	28	14	98	2,480
50585	RTNM2420	24	M20×2.5	23.7	40	32	16	178	3,190
50586	RTNM2816	28	M16×2	27.7	44	36	18	278	4,170
50587	RTNM2820	28	M20×2.5	27.7	44	36	18	248	4,040
50588	RTNM2824	28	M24×3	27.7	44	36	18	215	4,020
50589	RTNM3630	36	M30×3.5	35.6	54	44	22	430	7,900
50590	RTNM4236	42	M36×4	41.6	65	52	26	690	15,600

使用例

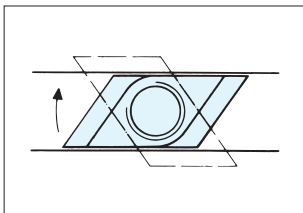

ベースエレメント

クランプユニット

ローケティング
エレメントクランプピン
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引