



RoHS対応

ERON®

JACK SCREWS


No.E-969

ジャッキスクリュー

材質 SUM22

熱処理 焼入HRC30±5

表面処理 黒染め

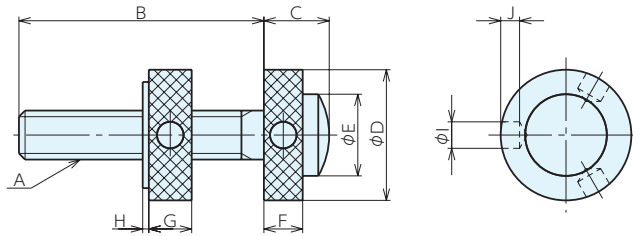

ベースエレメント

クランプユニット

ローケーティング
エレメントクランプ
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引

仕様・価格表

オーダーNo.	No.	A(並目)	B	C	D	E	F	G	H	I	J	質量g	価格
38499	JS06	M 6×1.0	40	10	20	12	6	6	2	3.2	4.5	35	5,890
38500	JS08	M 8×1.25	45	12	22	14	7	7	2	3.2	5	60	6,320
38501	JS10	M10×1.5	50	14	25	16	8	8	2	5.2	5	90	6,770
38502	JS12	M12×1.75	60	16	32	20	10	10	2	6.2	7	166	8,590
38503	JS16	M16×2	70	20	38	25	12	12	2	6.2	7	304	11,000
38504	JS20	M20×2.5	80	22	45	32	16	16	2	8.2	7.5	495	16,300
38505	JS24	M24×3	100	28	50	38	22	22	2	8.2	7.5	932	25,900

使用例

