



SCS-R



SCS-F

RoHS対応

NBK®

CLAMPING SCREWS

No.E-531

## クランプリングスクリュー


材質 本体:SCM435 ボール:SUJ2

熱処理 ボール:焼入HRC56~60


表面処理 本体:黒染め

- SCS-Rは、点接触でワークを確実にクランプします。
- SCS-Fは、9°までフレキシブルに回転。傾斜面でも確実にクランプします。


SCS-R

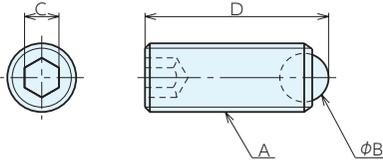

SCS-F

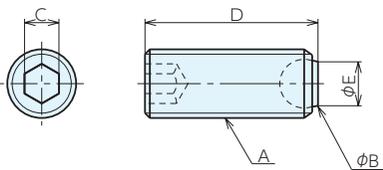

使用例

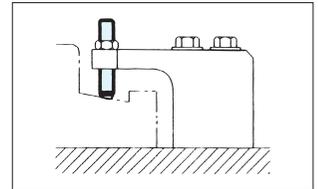

ベースエレメント

クランプユニット

ロケータリング  
エレメントクランプ  
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引

## 仕様・価格表

共通サイズ				SCS-R				SCS-F				
A(並目)	B	C	質量g	オーダーNo.	No.	D	価格	オーダーNo.	No.	D	E	価格
M 4×0.7	2.5	2	0.4	12496	SCS-M 4× 6-R	6.5	190	32752	SCS-M 4× 6-F	6	2	260
M 4×0.7	2.5	2	0.7	14206	SCS-M 4×10-R	10.5	190	32753	SCS-M 4×10-F	10	2	260
M 4×0.7	2.5	2	1	14207	SCS-M 4×16-R	16.5	190	32754	SCS-M 4×16-F	16	2	260
M 5×0.8	3	2.5	0.8	12497	SCS-M 5× 8-R	8.6	190	32755	SCS-M 5× 8-F	8	2.5	260
M 5×0.8	3	2.5	1.3	14208	SCS-M 5×12-R	12.6	190	32756	SCS-M 5×12-F	12	2.5	260
M 5×0.8	3	2.5	2.3	14209	SCS-M 5×20-R	20.6	190	32757	SCS-M 5×20-F	20	2.5	260
M 6×1.0	4	3	1.5	12498	SCS-M 6×10-R	10.8	190	12503	SCS-M 6×10-F	10	3.2	260
M 6×1.0	4	3	2.5	14210	SCS-M 6×16-R	16.8	190	14224	SCS-M 6×16-F	16	3.2	260
M 6×1.0	4	3	3.4	32718	SCS-M 6×20-R	20.8	190	32758	SCS-M 6×20-F	20	3.2	260
M 6×1.0	4	3	4	14211	SCS-M 6×25-R	25.8	190	14225	SCS-M 6×25-F	25	3.2	260
M 8×1.25	5.5	4	2.5	12499	SCS-M 8×10-R	11.2	210	12508	SCS-M 8×10-F	10	4.5	320
M 8×1.25	5.5	4	3.2	14212	SCS-M 8×12-R	13.2	210	14226	SCS-M 8×12-F	12	4.5	320
M 8×1.25	5.5	4	5.7	14213	SCS-M 8×20-R	21.2	210	14227	SCS-M 8×20-F	20	4.5	320
M 8×1.25	5.5	4	7.7	32719	SCS-M 8×25-R	26.2	210	32759	SCS-M 8×25-F	25	4.5	320
M 8×1.25	5.5	4	9	14214	SCS-M 8×30-R	31.2	210	14228	SCS-M 8×30-F	30	4.5	320
M10×1.5	7	5	5	12500	SCS-M10×12-R	13.7	220	12509	SCS-M10×12-F	12	6	330
M10×1.5	7	5	7	14215	SCS-M10×16-R	17.7	220	14229	SCS-M10×16-F	16	6	330
M10×1.5	7	5	9.5	32720	SCS-M10×20-R	21.7	220	32760	SCS-M10×20-F	20	6	330
M10×1.5	7	5	11	14216	SCS-M10×25-R	26.7	220	14230	SCS-M10×25-F	25	6	330
M10×1.5	7	5	16	14217	SCS-M10×35-R	36.7	220	14231	SCS-M10×35-F	35	6	330
M12×1.75	8.5	6	10	12501	SCS-M12×16-R	18	310	12510	SCS-M12×16-F	16	7.2	430
M12×1.75	8.5	6	12.5	14218	SCS-M12×20-R	22	310	14232	SCS-M12×20-F	20	7.2	430
M12×1.75	8.5	6	20	14219	SCS-M12×30-R	32	310	14233	SCS-M12×30-F	30	7.2	430
M12×1.75	8.5	6	28	14220	SCS-M12×40-R	42	310	14234	SCS-M12×40-F	40	7.2	430
M16×2	12	8	22	12502	SCS-M16×20-R	23.3	480	12511	SCS-M16×20-F	20	10.7	610
M16×2	12	8	28	14221	SCS-M16×25-R	28.3	480	14235	SCS-M16×25-F	25	10.7	610
M16×2	12	8	41	14222	SCS-M16×35-R	38.8	480	14236	SCS-M16×35-F	35	10.7	610
M16×2	12	8	48	14223	SCS-M16×50-R	53.3	480	14237	SCS-M16×50-F	50	10.7	610