



SCS-FB



SCS-GB

RoHS対応

NBK®

CLAMPING SCREWS

No.E-531

クランピングスクリュー


材質 本体:SCM435 ボール:SUJ2

熱処理 ボール:焼入HRC56~60


表面処理 本体:黒染め ボール(SCS-FB):黒染め

- 9°までフレキシブルに回転。傾斜面でも確実にクランプします。
- 反転防止機構付で、常にボールの平面部で確実にクランプします。
- SCS-GBは、鋳肌面などの粗い面も確実にクランプできます。

SCS-FB

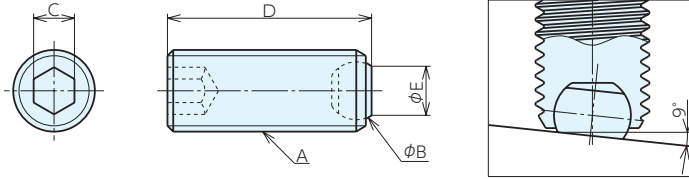

SCS-GB

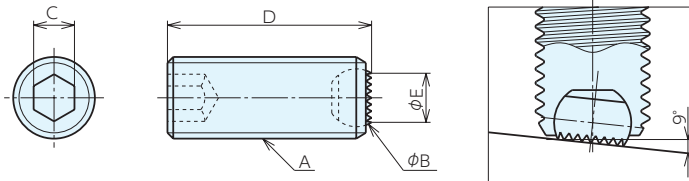

仕様・価格表

共通サイズ							SCS-FB			SCS-GB		
A(並目)	B	C	D	E	質量g	オーダーNo.	No.	価格	オーダーNo.	No.	価格	
M 6×1.0	4	3	10	3.2	1.5	32796	SCS-M 6×10-FB	720	32841	SCS-M 6×10-GB	1,060	
M 6×1.0	4	3	16	3.2	2.5	32797	SCS-M 6×16-FB	720	32842	SCS-M 6×16-GB	1,060	
M 6×1.0	4	3	20	3.2	3.4	32798	SCS-M 6×20-FB	720	32843	SCS-M 6×20-GB	1,060	
M 6×1.0	4	3	25	3.2	4	32799	SCS-M 6×25-FB	720	32844	SCS-M 6×25-GB	1,060	
M 8×1.25	5.5	4	10	4.5	2.5	32800	SCS-M 8×10-FB	780	32845	SCS-M 8×10-GB	1,230	
M 8×1.25	5.5	4	12	4.5	3.2	32801	SCS-M 8×12-FB	780	32846	SCS-M 8×12-GB	1,230	
M 8×1.25	5.5	4	20	4.5	5.7	32802	SCS-M 8×20-FB	780	32847	SCS-M 8×20-GB	1,230	
M 8×1.25	5.5	4	25	4.5	7.7	32803	SCS-M 8×25-FB	780	32848	SCS-M 8×25-GB	1,230	
M 8×1.25	5.5	4	30	4.5	9	32804	SCS-M 8×30-FB	780	32849	SCS-M 8×30-GB	1,230	
M10×1.5	7	5	12	6	5	32805	SCS-M10×12-FB	980	32850	SCS-M10×12-GB	1,480	
M10×1.5	7	5	16	6	7	32806	SCS-M10×16-FB	980	32851	SCS-M10×16-GB	1,480	
M10×1.5	7	5	20	6	9.5	32807	SCS-M10×20-FB	980	32852	SCS-M10×20-GB	1,480	
M10×1.5	7	5	25	6	11	32808	SCS-M10×25-FB	980	32853	SCS-M10×25-GB	1,480	
M10×1.5	7	5	35	6	16	32809	SCS-M10×35-FB	980	32854	SCS-M10×35-GB	1,480	
M12×1.75	8.5	6	16	7.2	10	32810	SCS-M12×16-FB	1,100	32855	SCS-M12×16-GB	1,670	
M12×1.75	8.5	6	20	7.2	12.5	32811	SCS-M12×20-FB	1,100	32856	SCS-M12×20-GB	1,670	
M12×1.75	8.5	6	30	7.2	20	32812	SCS-M12×30-FB	1,100	32857	SCS-M12×30-GB	1,670	
M12×1.75	8.5	6	40	7.2	28	32813	SCS-M12×40-FB	1,100	32858	SCS-M12×40-GB	1,670	
M16×2	12	8	20	10.7	22	32814	SCS-M16×20-FB	1,660	32859	SCS-M16×20-GB	2,410	
M16×2	12	8	25	10.7	28	32815	SCS-M16×25-FB	1,660	32860	SCS-M16×25-GB	2,410	
M16×2	12	8	35	10.7	41	32816	SCS-M16×35-FB	1,660	32861	SCS-M16×35-GB	2,410	
M16×2	12	8	50	10.7	48	32817	SCS-M16×50-FB	1,660	32862	SCS-M16×50-GB	2,410	

ベースエレメント

クランプユニット

ローケーティング
エレメントクランピング
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引