



SCB-F

SCB-FB

RoHS対応

NBK®

CLAMPING BOLTS

No.E-530



クランピングボルト

材質 本体:SCM435 ボール:SUJ2



熱処理 ボール:焼入HRC56~60

表面処理 黒染め ※SCB-FBのボールはテンパカラー(きつね色)

- ボールは9°までフレキシブルに回転。傾斜面でも確実にクランプします。
- 平面ボールタイプによる面接触。ワークに傷をつけません。
- 反転防止機構付タイプは、常にボールの平面部で確実にクランプします。

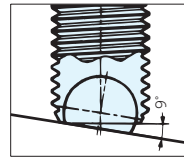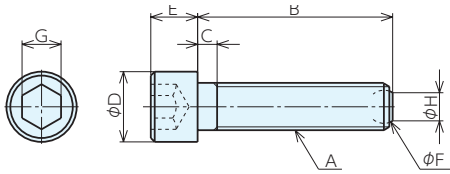

使用例

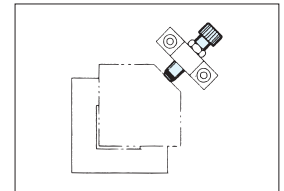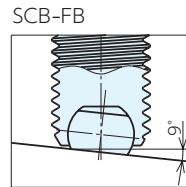

ベースエレメント

クランプユニット

ロケータイング
エレメントクランピング
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引

仕様・価格表

	共通サイズ								SCB-F(反転防止機構なし)			SCB-FB(反転防止機構)			
	A(並目)	B	C	D	E	F	G	H	質量g	オーダーNo.	No.	価格	オーダーNo.	No.	価格
マシンバイス	M 6×1.0	16	3	10	6	4	5	3.2	5.6	32598	SCB-M 6×16-F	260	32625	SCB-M 6×16-FB	720
	M 6×1.0	20	3	10	6	4	5	3.2	6.5	11558	SCB-M 6×20-F	260	32626	SCB-M 6×20-FB	720
ボール盤バイス	M 6×1.0	25	3	10	6	4	5	3.2	7.6	32599	SCB-M 6×25-F	260	32627	SCB-M 6×25-FB	720
	M 6×1.0	30	3	10	6	4	5	3.2	8.7	14196	SCB-M 6×30-F	260	32628	SCB-M 6×30-FB	720
技術資料	M 6×1.0	40	3	10	6	4	5	3.2	11	14197	SCB-M 6×40-F	260	32629	SCB-M 6×40-FB	720
	M 8×1.25	20	3.5	13	8	5.5	6	4.5	13.5	11559	SCB-M 8×20-F	330	32630	SCB-M 8×20-FB	780
索引	M 8×1.25	30	3.5	13	8	5.5	6	4.5	17.5	32600	SCB-M 8×30-F	330	32631	SCB-M 8×30-FB	780
	M 8×1.25	35	3.5	13	8	5.5	6	4.5	19	14198	SCB-M 8×35-F	330	32632	SCB-M 8×35-FB	780
	M 8×1.25	40	3.5	13	8	5.5	6	4.5	21.5	32601	SCB-M 8×40-F	330	32633	SCB-M 8×40-FB	780
	M 8×1.25	50	3.5	13	8	5.5	6	4.5	25	14199	SCB-M 8×50-F	330	32634	SCB-M 8×50-FB	780
	M10×1.5	25	4.5	16	10	7	8	6	26	11560	SCB-M10×25-F	340	32635	SCB-M10×25-FB	1,010
	M10×1.5	30	4.5	16	10	7	8	6	29	32602	SCB-M10×30-F	340	32636	SCB-M10×30-FB	1,010
	M10×1.5	40	4.5	16	10	7	8	6	34	14200	SCB-M10×40-F	340	32637	SCB-M10×40-FB	1,010
	M10×1.5	50	4.5	16	10	7	8	6	39	32603	SCB-M10×50-F	360	32638	SCB-M10×50-FB	1,010
	M10×1.5	60	4.5	16	10	7	8	6	47	14201	SCB-M10×60-F	360	32639	SCB-M10×60-FB	1,010
	M12×1.75	30	5	18	12	8.5	10	7.2	40	11561	SCB-M12×30-F	440	32640	SCB-M12×30-FB	1,160
	M12×1.75	50	5	18	12	8.5	10	7.2	56	14202	SCB-M12×50-F	450	32641	SCB-M12×50-FB	1,160
	M12×1.75	80	5	18	12	8.5	10	7.2	83	14203	SCB-M12×80-F	450	32642	SCB-M12×80-FB	1,160
	M16×2	40	6	24	16	12	14	10.7	91	11562	SCB-M16×40-F	600	32643	SCB-M16×40-FB	1,680
	M16×2	60	6	24	16	12	14	10.7	122	14204	SCB-M16×60-F	670	32644	SCB-M16×60-FB	1,680
	M16×2	80	6	24	16	12	14	10.7	154	14205	SCB-M16×80-F	670	32645	SCB-M16×80-FB	1,680