



RoHS対応


ERON®

STAINLESS T-SLOT NUTS

No.E-402S

Tスロットナット(SUS)

材質 SUS316

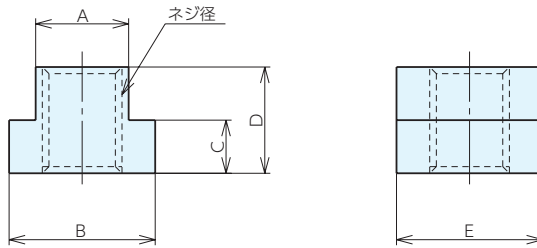

■仕様・価格表

オーダーNo.	No.	適合T溝巾	ネジ径(並目)	A ± 0.13	B	C	D	E	質量g	価格
38891	TNM0806S	8	M 6×1.0	8	13	6	10	13	10	5,990
38892	TNM1008S	10	M 8×1.25	10	15	6.5	12	15	15	7,580
38893	TNM1210S	12	M10×1.5	11.5	17.5	6.4	12.7	22	25	8,610
38894	TNM1412S	14	M12×1.75	13.5	22.2	8.5	15.8	29	40	10,600

ベースエレメント

クランプユニット

ロケータング
エレメントクランプピン
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引