



RoHS対応

ERON®


STAINLESS ADJUSTABLE HEEL PINS

No.E-986

ヒールスクリュー(SUS)

材質 SUS316

付属品 六角ナット1個

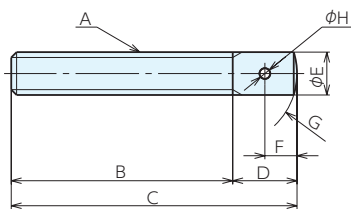

ベースエレメント

クランプユニット

ロケーティング
エレメントクランプピン
パーツ

補助ベース

マシンベース

ボール盤ベース

技術資料

索引

仕様・価格表

オーダーNo.	No.	A(並目)	B	C	D	E	F	G	H	質量g	価格
38935	HS0630S	M 6×1.0	22	30	8	6	5	R 6	2	6	1,820
38936	HS0640S	M 6×1.0	32	40	8	6	5	R 6	2	8	1,950
38937	HS0650S	M 6×1.0	42	50	8	6	5	R 6	2	10	2,120
38938	HS0840S	M 8×1.25	28	40	12	8	6	R10	3	13	2,040
38939	HS0850S	M 8×1.25	38	50	12	8	6	R10	3	16	2,310
38940	HS0860S	M 8×1.25	48	60	12	8	6	R10	3	20	2,560
38942	HS1060S	M10×1.5	44	60	16	10	8	R16	3	30	2,810
38943	HS1070S	M10×1.5	54	70	16	10	8	R16	3	40	3,110
38944	HS1260S	M12×1.75	42	60	18	12	9	R20	3	45	3,040
38945	HS1280S	M12×1.75	62	80	18	12	9	R20	3	60	4,020

使用例

