

RoHS対応

ERON®

CLAMP SUPPORT SCREW JACKS

No.E-175


クランプサポートスクリュージャッキ

材質 S45C

熱処理 スクリュー:焼入HRC35±5

表面処理 黒染め

- クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。
- 1個でネジの働きに不足がある、高さがたりないとき、2個・3個の積み重ね使用が出来ます。(同一サイズのみ)
- アタッチメントを使えば異形物のささえにも便利です。

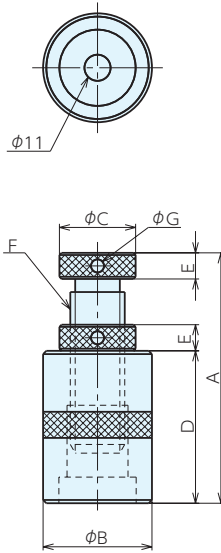

■仕様・価格表

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	F	G	耐荷重kN	質量kg	価格
03462	CS- 50	40~ 50	40	30	24	8	M20×2.5	4	12	0.27	2,970
00333	CS- 70	50~ 73	40	30	32	9	TM20P3	4	14	0.35	3,120
03463	CS-100	70~100	45	35	46	12	TM25P4	5	20	0.63	3,930
00334	CS-150	94~150	50	35	70	12	TM25P4	5	20	1.10	4,510
00718	CS-250	150~250	60	45	120	15	TM32P4	5	35	2.45	6,600

■使用例



■参照ページ

アジャスタブル引掛スパナ



P.210 ▶

クランプサポートジャッキ用アタッチメント



P.208 ▶

補助ベース

組込用部品
クランピング
パーツ

ジャッキ

除振・防振

技術資料

索引