





リード型バイス(強力角胴型バイス)

- 締付力が大きい。本体の内部加工はブローチングしておりロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。
- 耐久性がよい。部品は強靱鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。
- 給油が簡単で作動が円滑です。
- 口金は炭熱処理が施してあり耐久性がよく取替えが可能でバイス寿命が永くなります。
- ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
- 回転台の取付けができます。
- No.200は可動体がダクタイルです。No.250は鋳物部品は全部ダクタイルです。

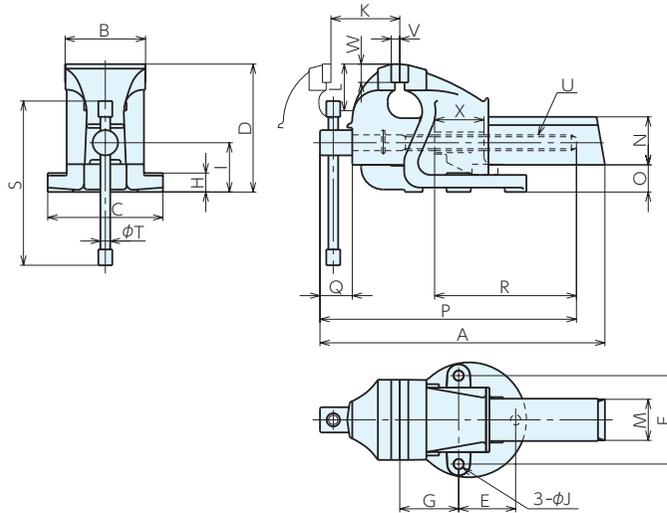

NO.75用

NO.100~250用

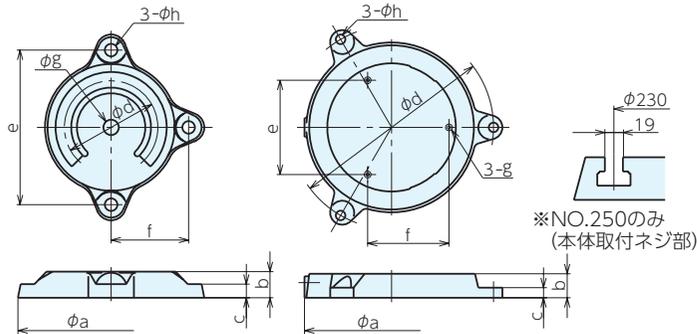

※NO.250のみ
(本体取付ネジ部)

仕様・価格表

オーダーNo.	No.	口巾	口開	口深	質量kg	価格
00414	75	76	82	50	5.6	12,600
00416	100	100	117	76	14.6	24,300
00418	125	128	162	82	22.5	35,600
00419	150	152	200	90	31.1	49,600
00420	200	206	240	100	38.8	109,000
00421	250	255	300	140	68.4	256,000

参照ページ

部品価格表 [P.71](#)
(スピンドル・スプリング・ワッシャー・ピン(スピンドル用)・口金・メネジ・ピン(可動体用)・回転台一式)