




プライヤータップコネクタ 機器内配線用

■PTコネクタ

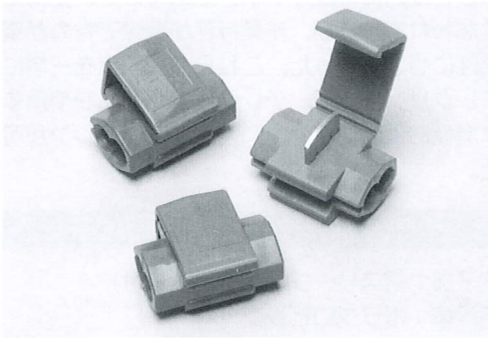


仕 様

 - 材質 コンタクト：黄銅（すずめっき付）
絶縁カバー：ポリプロピレン
- 定格電圧 600V
- 定格電流 7A (0.9mm²)
15A (2.0mm²)
- 使用温度 105℃ (MAX)

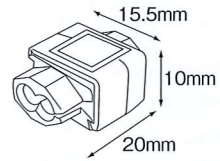


品 番	端子サイズ mm ²	接続区分	適用電線サイズ			被覆最大 外径φ	色	包装個数
			単線φ	燃線mm ²	AWG			
PT V-09	0.9	分 岐	0.65~1.0	0.5~0.9	20-18	3.05	赤	100
PT V-20	2.0		1.0~1.6	1.25~2.0	16-14	3.68	青	
PT W-09	0.9	ダブルライン	0.65~1.0	0.5~0.9	20-18	3.05	赤	100
PT W-20	2.0		1.0~1.6	1.25~2.0	16-14	3.68	青	
PT R-09	0.9	閉 端	0.65~1.0	0.5~0.9	20-18	3.05	赤	100
PT R-20	2.0		1.0~1.6	1.25~2.0	16-14	3.68	青	

注) 撚り線は自動車用AV電線及びIV線をご使用下さい。(素線径0.32mm以上) 電線はビニル被覆のものをご使用下さい。
簡易接続に適した専用工具不要のコネクタです。接続箇所によってはご使用に適さない場合がございますので、お問い合わせください。


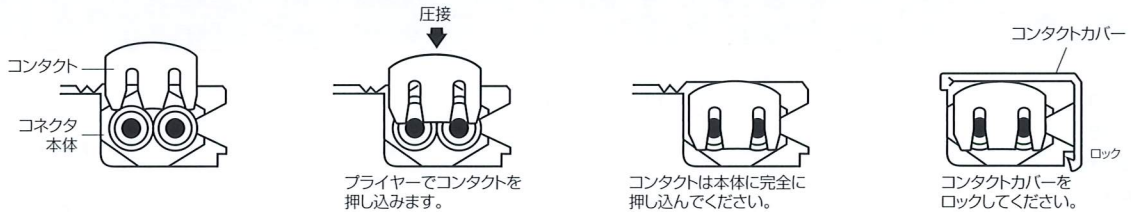


■SPTVコネクタ

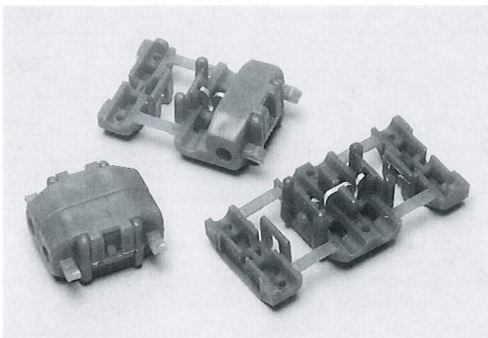

仕 様

 - 材質 コンタクト：黄銅（すずめっき付）
絶縁カバー：ポリプロピレン
- 定格電圧 300V
- 定格電流 5A (0.85mm²)
10A (2.0mm²)
- 使用温度 75℃ (MAX)

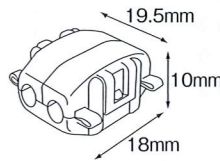

品 番	端子サイズ mm ²	接続区分	適用電線サイズ			被覆 外径φ	色	包装個数
			単線φ	燃線mm ²	AWG			
SPTV 09	0.9	分 岐	0.8~1.0	0.5~0.85	20-18	1.5~2.8	赤	100
SPTV 20	2.0		1.2~1.6	1.25~2.0	16-14	2.0~3.4	青	

注) 撚り線は自動車用AV電線及びIV線をご使用下さい。(素線径0.32mm以上) 電線はビニル被覆のものをご使用下さい。
簡易接続に適した専用工具不要のコネクタです。接続箇所によってはご使用に適さない場合がございますので、お問い合わせください。

