


# ■ 円すいころ軸受

## メートル系列

内径：15～35mm

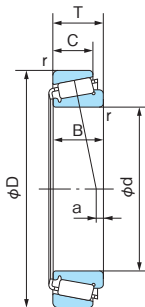

1N=0.102kgf

主要寸法 (mm)							呼び番号	(参考) ISO355 寸法 系列	基本 動定格 荷重 Cr (N)	基本 静定格 荷重 Cor (N)	許容回転速度 (min <sup>-1</sup> )	
d	D	T	B	C	内輪 r (最小)	外輪 r					グリース 潤滑	油潤滑
15	35	11.75	11	10	0.6	0.6	H-E30202	—	15800	14500	12000	16000
	42	14.25	13	11	1	1	H-E30302J	2FB	21900	19200	10000	14000
17	40	13.25	12	11	1	1	H-E30203J	2DB	20800	20700	10000	14000
	47	15.25	14	12	1	1	H-E30303J	2FB	27400	24500	9200	12000
	47	20.25	19	16	1	1	H-32303	—	31900	29900	9400	13000
20	42	15	15	12	0.6	0.6	H-E32004J	3CC	27300	31500	9300	13000
	47	15.25	14	12	1	1	H-E30204J	2DB	27000	27200	8700	12000
	47	19.25	18	15	1	1	H-E32204	—	32500	34800	8700	12000
	52	16.25	16	13	1.5	1.5	H-E30304J	—	36400	35200	8300	11000
25	52	22.25	21	18	1.5	1.5	H-E32304J	2FD	45100	46700	8400	11000
	47	15	15	11.5	0.6	0.6	H-E32005J	4CC	30200	37700	8300	11000
	47	17	17	14	0.6	0.6	H-E33005J	2CE	33500	42300	8300	11000
	52	16.25	15	13	1	1	H-E30205J	3CC	31500	33700	7500	10000
	52	19.25	18	16	1	1	H-E32205J	2CD	39800	44800	7900	11000
	52	22	22	18	1	1	H-E33205J	2DE	48900	58500	7900	10000
	62	18.25	17	15	1.5	1.5	H-E30305J	2FB	48200	46900	6800	9000
	62	18.25	17	13	1.5	1.5	H-E30305DJ	7FB	39800	42500	5700	8000
30	62	25.25	24	20	1.5	1.5	H-E32305J	2FD	61200	64100	6900	9100
	55	17	17	13	1	1	H-E32006J	4CC	38200	48000	7000	9400
	55	20	20	16	1	1	H-E33006J	2CE	43200	55200	7000	9400
	62	17.25	16	14	1	1	H-E30206J	3DB	41500	44800	6500	8700
	62	21.25	20	17	1	1	H-E32206J	3DC	50700	57900	6500	8700
	62	25	25	19.5	1	1	H-E33206J	2DE	66400	79400	6500	8700
	72	20.75	19	16	1.5	1.5	H-E30306J	2FB	59600	60100	5800	7700
	72	20.75	19	14	1.5	1.5	H-E30306DJ	7FB	50900	54900	4900	6800
35	72	28.75	27	23	1.5	1.5	H-E32306J	2FD	82200	91600	5900	7900
	55	14	14	11.5	0.6	0.6	E32907J	2BD	26100	36500	6600	8800
	62	18	18	14	1	1	H-E32007J	4CC	45500	59400	6200	8200
	62	21	21	17	1	1	H-E33007J	2CE	51300	68000	6200	8200
	72	18.25	17	15	1.5	1.5	H-E30207J	3DB	55100	60900	5600	7400
	72	24.25	23	19	1.5	1.5	H-E32207J	3DC	69600	82400	5600	7500
	72	28	28	22	1.5	1.5	H-E33207J	2DE	86700	107000	5700	7500
	80	22.75	21	18	2	1.5	H-E30307J	2FB	76200	78900	5200	6900
	80	22.75	21	15	2	1.5	H-E30307DJ	7FB	63100	69100	4300	6000
	80	32.75	31	25	2	1.5	H-E32307J	2FE	101000	114000	5300	7000

注(1) 作用点aの符号は内輪背面の内側にあるときをプラスとする。