

リベット& アンカー

Rivet & Anchor


ORDER ▶ 品番・サイズ・販売単位にてご注文ください

RoHS
compliant

- ・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。
- ・ロット、各種条件により若干変色することがあります。
- ・在庫サイズ、形状及び使用材料メーカーは予告なく変更することがあります。
- ・ Since heat resistance and chemical resistance changes according to use conditions, ensure to test under actual use conditions beforehand.
- ・ Discoloration to some extent may occur depending on lot and various conditions.
- ・ Size available in stock, configuration and manufacturers of raw materials used may change without any notice.

PP/HR-P

ポリプロピレン白色 / ヒットリベット
Polypropylene / Hit rivet

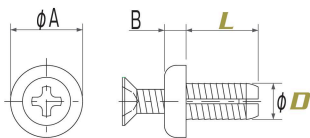


プッシュタイプ / Push-in type

パネル等の取付け用樹脂リベットです。指先で押し込むことにより、脚部が押し広げられパネルなどを固定します。

PP/HR-P is plastic rivet for the panel mounting.


品番 Product number	PP/HR-P-D○-L6									
D	3	4								
A × B	6 × 1.6	8 × 2								
L6	1,000	1,000								

販売単位 Quantity

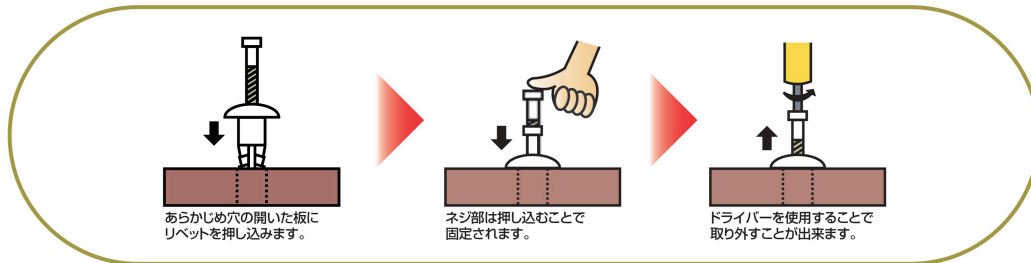

PA6/HR-R

ポリアミド6=6ナイロン / ヒットリベット
Polyamide 6 / Hit rivet

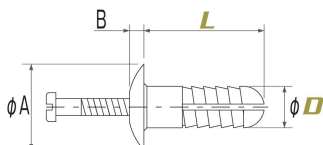

樹脂釘タイプ / Plastic nail type

パネル等の取付け用樹脂リベットです。ハンマーで打ち込むことにより、脚部が押し広げられパネルなどを固定します。

PA6/HR-R is plastic rivet for the panel mounting.

品番 Product number	PA6-WH/HR-R-D7-L○									
D	7									
A × B	14 × 2.6									
L	20	2,000								
	25	2,000								

釘付タイプ、釘なしタイプがあります。
こちらの製品は釘と本体が組み込まれてません。
釘はRENYです。
Both with nail and without nail types are available.
In this product, nail and main unit are not fitted.
Nail is RENY.

販売単位 Quantity