

吊り金具

関連品
吊り配管

ダクターチャンネル

配管ベース・アングル

金具支持

配線関連

貫通関連

タフロック

エアコン

冷媒管連

ラック

吊りバンド

配管金具

省力化工具

ボルトナット

鳥害対策

技術資料

■ダクターチャンネル用端末保護キャップ

D□BC

白



単位販売品

ご注文品番	色	適合ダクター	販売単位	梱包・結束		標準価格	納期区分
D15BC		D15タイプ	20個	20	200	61円	
D20BC		D20タイプ	20個	20	200	61円	
D1BC	白	D1タイプ	20個	20	400	61円	
D2BC		D2タイプ	20個	20	200	79円	
D3BC		D3タイプ	20個	20	200	121円	

D□BC-E

グレー



単位販売品

ご注文品番	色	適合ダクター	販売単位	梱包・結束		標準価格	納期区分
D15BC-E		D15タイプ	20個	20	200	61円	
D20BC-E	グレー	D20タイプ	20個	20	200	61円	
D1BC-E		D1タイプ	20個	20	200	61円	
D2BC-E		D2タイプ	20個	20	200	79円	
D3BC-E		D3タイプ	20個	20	200	121円	

D□BC-Y

黄



単位販売品

ご注文品番	色	適合ダクター	販売単位	梱包・結束		標準価格	納期区分
D15BC-Y		D15タイプ	20個	20	—	61円	セ
D20BC-Y		D20タイプ	20個	20	—	61円	セ
D1BC-Y	黄	D1タイプ	20個	20	200	61円	セ
D2BC-Y		D2タイプ	20個	20	—	79円	セ
D3BC-Y		D3タイプ	20個	20	—	121円	セ

D□BC-K

黒



新製品


単位販売品

ご注文品番	色	適合ダクター	販売単位	梱包・結束		標準価格	納期区分
D15BC-K		D15タイプ	20個	20	200	61円	セ 新
D20BC-K		D20タイプ	20個	20	200	61円	セ 新
D1BC-K	黒	D1タイプ	20個	20	200	61円	セ 新
D2BC-K		D2タイプ	20個	20	200	79円	セ 新
D3BC-K		D3タイプ	20個	20	200	121円	セ 新

仕様 材質：軟質塩化ビニル

※受注製作で、赤、青の2色があります。
数量により価格が変動します。

■施工例（例：D1BC）

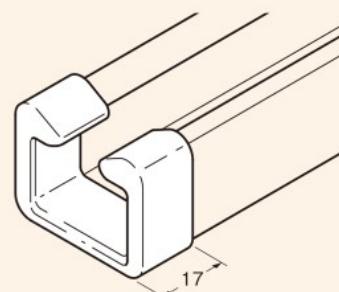

使用上のご注意

- 屋外で使用する場合は、紫外線等による変色・劣化が起きにくいグレー色又は、黒色の使用をお勧めします。

157