



**N-144302 HC-X**

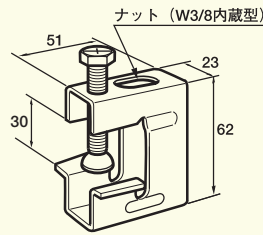

コード No.	サイズ(適合吊ボルト)	適合フランジ厚	入数
001	W3/8	3~23	100

■一般形鋼から吊ボルトを接続する為の吊金具です。 単位 (m/m)


**N-144302 HC-SX**

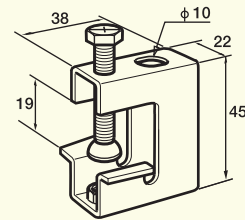

コード No.	サイズ(適合吊ボルト)	適合フランジ厚	入数
002	W3/8	3~18	200

■一般形鋼から吊ボルトを接続する為の吊金具です。 単位 (m/m)


**N-144116 NP-X (N付)**

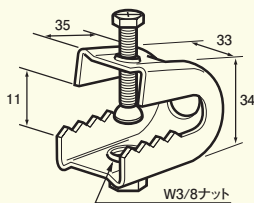

コード No.	サイズ(適合吊ボルト)	適合フランジ厚	小箱×数
001	W3/8	3~10	20×10

■一般形鋼から吊ボルトを接続する為の吊金具です。 単位 (m/m)  
 ■電線管クリップも取り付け可能です。

**N-144116 NP-X (N無)**

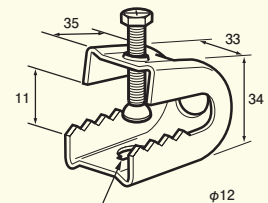


コード No.	サイズ(適合吊ボルト)	適合フランジ厚	小箱×数
002	W3/8	3~10	20×10

■一般形鋼に電線管クリップを併用して電線管を支持する金具です。 単位 (m/m)

**N-010531 3Dタンバックル**





**N-010533 ドブ3Dタンバックル**

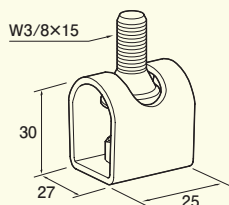

コード No.	サイズ(適合吊ボルト)	入数(1袋×数)
325	W3/8	350(10×35)

■吊金具や天井インサートに取り付けて吊ボルトを吊下げる為の金具です。 単位 (m/m)  
 ■独自の回転機構により、自由な角度・向きに吊ボルトを吊下げできます。

**N-144311 NHB-X 補強金具(H形鋼用)**

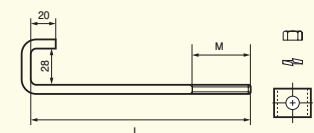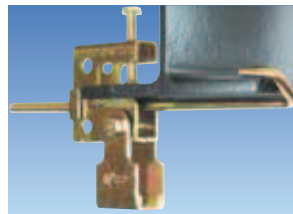

コード	品名	L	M	フランジ幅	適合フランジ厚	入数(1袋×数)
011	NHJ-1012	170	45	100~125	7~26	100(5×20)
012	NHJ-1520	245	70	150~200		100(5×20)
013	NHJ-2530	355	80	250~300		50(5×10)

■NHB-XをH形鋼に使用した時の、振動や横振れ等を防止する為の補強金具です。 単位 (m/m)  
 注：フックボルトをH形鋼にしっかり引っ掛けてください。  
 注：I型鋼には使用できません。