


### N-010298 絶縁防振立バンドBN付



コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t × B	C	P	締付ボルトナット	H	ゴム厚	入数(1袋×数)
015	15A	21.7	2.0 × 25	45	20	M6 × 20	70	10.0	150(10 × 15)
020	20A	27.2	2.0 × 25	45	20	M6 × 20	73	10.0	130(10 × 13)
025	25A	34.0	2.0 × 25	45	20	M6 × 20	76	10.0	100(10 × 10)
032	32A	42.7	2.0 × 25	45	20	M6 × 20	80	10.0	100(10 × 10)
040	40A	48.6	2.0 × 25	45	20	M6 × 20	83	10.0	100(10 × 10)
050	50A	60.5	2.0 × 25	45	20	M6 × 20	89	10.0	50(10 × 5)
065	65A	76.3	2.0 × 25	45	20	M6 × 20	95	10.0	50(10 × 5)
080	80A	89.1	2.0 × 25	45	20	M6 × 20	103	10.0	50(10 × 5)
100	100A	114.3	2.0 × 25	45	20	M6 × 20	117	10.0	50(10 × 5)

■SGP 管用防振ゴム付立バンドです。  
 ■公共工事の基準に適合した 10mm 厚の合成ゴム (クロロプレンゴム) をセットした防振補助用支持金具です。

単位 (m/m)

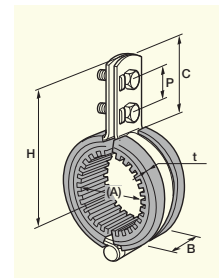


### N-010297 ステン絶縁防振立バンドBN付



コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t × B	C	P	締付ボルトナット	H	ゴム厚	入数(1袋×数)
015	15A	21.7	2.0 × 25	45	20	M6 × 20	70	10.0	150(10 × 15)
020	20A	27.2	2.0 × 25	45	20	M6 × 20	73	10.0	130(10 × 13)
025	25A	34.0	2.0 × 25	45	20	M6 × 20	76	10.0	100(10 × 10)
032	32A	42.7	2.0 × 25	45	20	M6 × 20	80	10.0	100(10 × 10)
040	40A	48.6	2.0 × 25	45	20	M6 × 20	83	10.0	100(10 × 10)
050	50A	60.5	2.0 × 25	45	20	M6 × 20	89	10.0	50(10 × 5)
065	65A	76.3	2.0 × 25	45	20	M6 × 20	95	10.0	50(10 × 5)
080	80A	89.1	2.0 × 25	45	20	M6 × 20	103	10.0	50(10 × 5)
100	100A	114.3	2.0 × 25	45	20	M6 × 20	117	10.0	50(10 × 5)

■SGP 管用防振ゴム付立バンドです。  
 ■公共工事の基準に適合した 10mm 厚の合成ゴム (クロロプレンゴム) をセットした防振補助用支持金具です。

単位 (m/m)

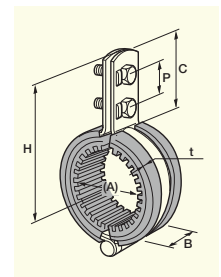


### N-010246 プリゾール用立バンドBN付



コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t × B	C	P	締付ボルトナット	H	入数(1袋×数)
013	13A	23	0.8 × 25	42	20	M6 × 20	54	200(25 × 8)
020	20A	31	0.8 × 25	42	20	M6 × 20	58	200(25 × 8)

■住友軽金属工業 (プリゾールチューブ) 用立バンドです。

単位 (m/m)

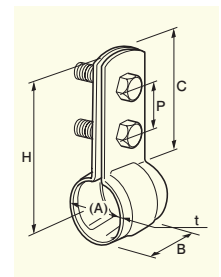


### N-010248 ステンプリゾール用立バンドBN付



コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t × B	C	P	締付ボルトナット	H	入数(1袋×数)
013	13A	23	0.8 × 25	42	20	M6 × 20	54	200(25 × 8)
020	20A	31	0.8 × 25	42	20	M6 × 20	58	200(25 × 8)

■住友軽金属工業 (プリゾールチューブ) 用立バンドです。

単位 (m/m)

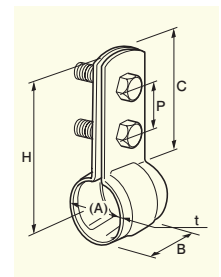

### T型バンド

- 横走り配管、立管用支持金具です。
- 浮き上がり配管が可能です。


### N-012200 デップCU用T型バンド

コード No.	管径称	適合配管径 (A)	H	t × B	φ	入数
153	15A	15.9	35	0.8 × 24	5	200
155	15A	15.9	50	0.8 × 24	5	200
203	20A	22.2	35	0.8 × 24	5	200
205	20A	22.2	50	0.8 × 24	5	200

■銅管用

単位 (m/m)

■バンド本体: SUS430  
 ■常温 60℃までの配管にご使用ください。

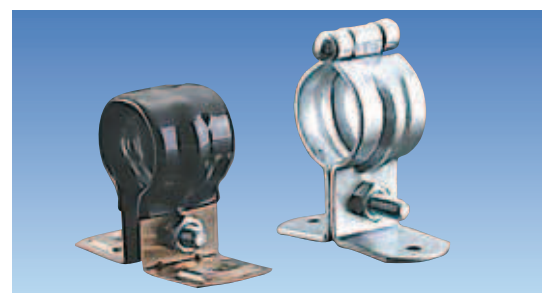

(デップ CU 用 T 型バンド)

(T 型バンド)

### N-011208 T型バンド



コード No.	管径称	適合配管径 (A)	H	t × B	φ	入数
153	15A	21.7	35	1.6 × 24	4	200
155	15A	21.7	50	1.6 × 24	4	200
203	20A	27.2	35	1.6 × 24	4	200
205	20A	27.2	50	1.6 × 24	4	200
253	25A	34	35	1.6 × 24	4	200
255	25A	34	50	1.6 × 24	4	200

■SGP 管用

単位 (m/m)

