


サドルバンド


6 サドルバンド

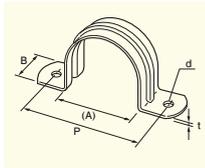

N-010303 サドルバンド N-010347 サドルバンド(VP用)

コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t	B	d	P	入数
013	13A	18.0	0.6	18	4.3	37	140 × 20
016	16A	22.0	0.6	18	4.3	42	90 × 20
020	20A	27.0	0.6	18	4.3	46	70 × 20
025	25A	33.0	0.6	18	4.3	57	60 × 20
032	32A	42.7	0.8	21	4.3	62	30 × 18
040	40A	48.0	0.8	21	4.3	73	30 × 18
050	50A	60.0	0.8	21	4.3	87	30 × 18
065	65A	76.0	1.5	25	6.0	106	140
080	80A	89.0	1.5	25	6.0	115	105
100	100A	114.0	1.5	25	6.0	137	70
030	VP30A	38.0	0.8	20	4.3	65	500

単位 (m/m)

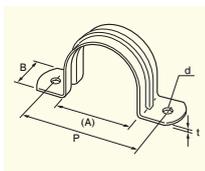


N-010304 ステンサドルバンド

コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t	B	d	P	入数
013	13A	18.0	0.6	18	4.3	37	140 × 20
016	16A	22.0	0.6	18	4.3	42	90 × 20
020	20A	27.0	0.6	18	4.3	46	70 × 20
025	25A	33.0	0.6	18	4.3	57	60 × 20
032	32A	42.7	0.8	21	4.3	62	30 × 18
040	40A	48.0	0.8	21	4.3	73	30 × 18
050	50A	60.0	0.8	21	4.3	87	30 × 18

■ SUS304

単位 (m/m)

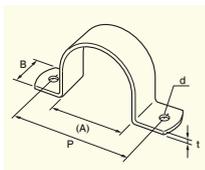


N-010305 厚口サドルバンド

コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t	B	d	P	入数
015	15A	21.7	2.3	25	6	53	500
020	20A	27.2	2.3	25	6	56	500
025	25A	34.0	2.3	25	6	65	400
032	32A	42.7	2.3	25	6	74	300
040	40A	48.6	2.3	25	6	80	300
050	50A	60.5	2.3	25	6	90	200
065	65A	76.3	2.3	25	6	110	150
080	80A	89.1	2.3	25	6	121	140
100	100A	114.3	2.3	25	6	146	120
125	125A	139.8	3.0	32	11	181	60
150	150A	165.2	3.0	32	11	205	60
200	200A	216.3	3.0	32	11	257	50

■ SGP 管用サドルバンドです。(VP40A ~ VP200A も併用できます)

単位 (m/m)

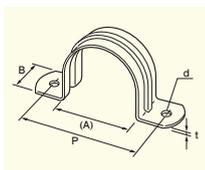

N-010306 ステン厚口サドルバンド

コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t	B	d	P	入数
015	15A	21.7	1.0	25	5.5	53	500
020	20A	27.2	1.0	25	5.5	55	450
025	25A	34.0	1.0	25	5.5	65	400
032	32A	42.7	1.0	25	5.5	76	350
040	40A	48.6	1.0	25	5.5	85	300
050	50A	60.5	1.0	25	5.5	97	200
065	65A	76.3	2.0	25	5.5	115	200
080	80A	89.1	2.0	25	5.5	128	140
100	100A	114.3	2.0	25	5.5	153	120
125	125A	139.8	3.0	32	11	181	60
150	150A	165.2	3.0	32	11	205	50
200	200A	216.3	3.0	32	11	258	50

■ ステンレス鋼管 (厚肉) 用サドルバンドです。(VP40A ~ VP200A も併用できます) 単位 (m/m)

■ SGP 管にも併用できます。(電蝕防止処理が必要です)

■ SUS304