

クイックディスクコネクタ

BL型



ボールロックタイプ

各種飲料用




仕様

本体材質	樹脂製：厚生労働省告示第201号適合品
O-リング・パッキン	ふっ素ゴム：厚生労働省告示第201号適合品
金属部材質・処理	ステンレス(SUS304)不動態化処理
使用温度	105℃
最高使用圧力 MPa(kgf/cm ²)	0.39(4)
耐圧力 MPa(kgf/cm ²)	0.98(10)


特長

- 飲料水等の原液のシロップタンクへの炭酸ガス供給及びディスプレイへのシロップ供給に使用できます。
- 簡単に接続できるピンロックタイプを用意しています。
- 食品添加物等の規格基準（厚生省告示第370号）、改正厚生労働省告示第201号に適合しています。


製品形式・寸法表

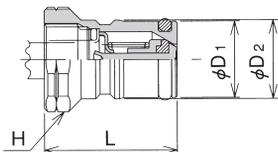


製品形式	寸法(mm)				質量(g)
	L	D1	D2	H	
BLI-2P	27.7	15.9	16.4	六角21	25

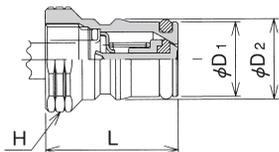

製品形式	寸法(mm)				質量(g)
	L	D1	D2	H	
BLO-2P	27.7	15.6	16.8	六角21	25

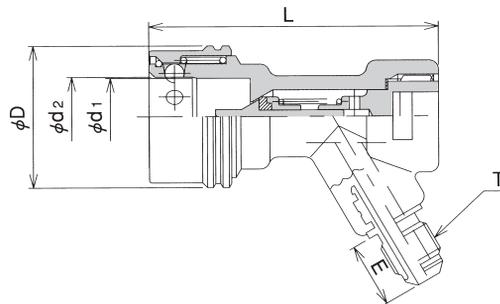

製品形式	寸法(mm)						質量(g)
	L	D	d1	d2	T	E	
BLI-2S	60	29.7	16.1	16.6	1/16-20UNF	13.5	55

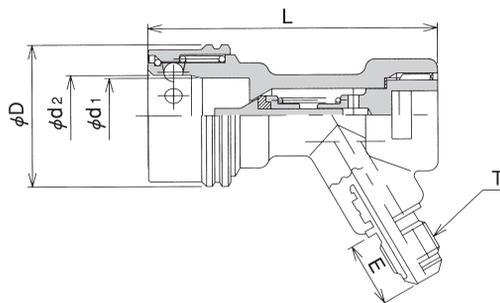

製品形式	寸法(mm)						質量(g)
	L	D	d1	d2	T	E	
BLO-2S	60	29.7	15.7	16.9	1/16-20UNF	13.5	55

製品形式の表示方法

BL O -2 P

①方向

I	IN(グレー)
O	OUT(ブラック)

②形状

S	ソケット
P	プラグ

最小断面積 (mm²)

プラグ(Plug)		ソケット(Socket)	
製品形式	最小断面積	製品形式	最小断面積
BLI-2P	24.1	BLI-2S	18.1
BLO-2P		BLO-2S	