



ネジピンゲージ RA


THREAD PIN GAUGES

ねじ穴の面取り加工が不可能な場合に。



寸法図

単位：mm

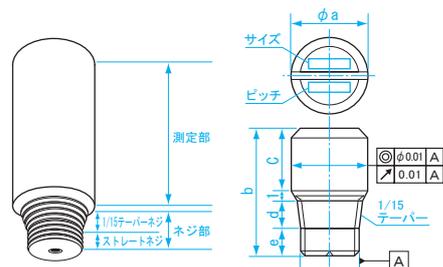

- 特長**
- ねじ部分が途中から1/15テーパねじになっており、テーパねじでワークに固定できます。
 - 「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。
 - パーリング加工にも最適です。

精度	測定部とねじ部の振れ:品番RA○○-1...0.01mm以下 測定部とねじ部の振れ:品番RA○○-2...0.015mm以下 測定部とねじ部の振れ:品番RA○○-3...0.02mm以下 測定部(a寸法)精度:±0.005mm以下
材質	ステンレス鋼(SUS303)

〈寸法表〉

商品コード	品番	呼び寸法	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	標準 小売価格	JAN (4975846)
250011	RA125-1	M1 × P0.25	2	8.0	4.5	1.50	1.00	4,600	130135
250012	RA125-2	M1 × P0.25		13.5	10.0			6,800	130142
250013	RA125-3	M1 × P0.25		23.5	20.0			8,200	130159
250014	RA204-1	M2 × P0.4	3	10.0	4.5	2.50	2.00	3,500	130166
250015	RA204-2	M2 × P0.4		25.5	20.0			5,300	130173
250016	RA204-3	M2 × P0.4		35.5	30.0			6,300	130180
250017	RA305-1	M3 × P0.5	4	12.0	5.0	3.50	2.50	4,300	130197
250018	RA305-2	M3 × P0.5		27.0	20.0			6,400	130203
250019	RA305-3	M3 × P0.5		37.0	30.0			7,700	130210
250020	RA407-1	M4 × P0.7	5	14.0	6.0	4.00	3.50	4,300	130227
250021	RA407-2	M4 × P0.7		28.0	20.0			6,400	130234
250022	RA407-3	M4 × P0.7		38.0	30.0			7,700	130241
250023	RA508-1	M5 × P0.8	6	16.0	7.0	5.00	4.00	4,900	130258
250024	RA508-2	M5 × P0.8		29.0	20.0			7,400	130265
250025	RA508-3	M5 × P0.8		39.0	30.0			8,900	130272
250026	RA610-1	M6 × P1.0	7	18.0	8.0	7.00	5.00	4,900	130289
250027	RA610-2	M6 × P1.0		30.0	20.0			7,400	130296
250028	RA610-3	M6 × P1.0		40.0	30.0			8,900	130302
250029	RA8125-1	M8 × P1.25	9	19.0	8.5	6.50	4.50	5,500	130319
250030	RA8125-2	M8 × P1.25		30.5	20.0			8,200	130326
250031	RA8125-3	M8 × P1.25		40.5	30.0			9,900	130333
250032	RA1015-1	M10 × P1.5	11	21.0	8.5	7.50	6.00	5,500	130340
250033	RA1015-2	M10 × P1.5		32.5	20.0			8,200	130357
250034	RA1015-3	M10 × P1.5		42.5	30.0			9,900	130364
250035	RA1215-1	M12 × P1.5	13	23.0	8.5	8.00	7.00	6,100	130371
250036	RA1215-2	M12 × P1.5		34.5	20.0			9,200	130388
250037	RA1215-3	M12 × P1.5		44.5	30.0			11,000	130395
250038	RA12175-1	M12 × P1.75	15	23.0	8.5	8.50	7.50	6,100	130401
250039	RA12175-2	M12 × P1.75		34.5	20.0			9,200	130418
250040	RA12175-3	M12 × P1.75		44.5	30.0			11,000	130425
250041	RA1415-1	M14 × P1.5	17	23.5	8.5	9.00	7.50	6,800	130432
250042	RA1415-2	M14 × P1.5		35.0	20.0			10,100	130449
250043	RA1415-3	M14 × P1.5		45.0	30.0			12,200	130456
250044	RA1615-1	M16 × P1.5	19	23.5	8.5	9.50	8.00	10,700	130463
250045	RA1615-2	M16 × P1.5		35.0	20.0			16,000	130470
250046	RA1615-3	M16 × P1.5		45.0	30.0			19,200	130487
250047	RA1815-1	M18 × P1.5	19	24.5	8.5	10.00	8.00	10,700	130494
250048	RA1815-2	M18 × P1.5		36.0	20.0			16,000	130500
250049	RA1815-3	M18 × P1.5		46.0	30.0			19,200	130517

ブロック
ゲージ

ピン
ゲージ

ピン
バイス

ピンゲージ
アクセサリ

ゲージ

リング
ゲージ

栓ゲージ

限界
ゲージ

シクネス
ゲージ

テーパ
ゲージ

溶接
ゲージ

その他
ゲージ