

鋼限界リングゲージ h7

LIMIT STEEL RING GAUGES



スプラインシャフト等に直接通して
検査するのに便利なセット！
特殊サイズも短納期で製作致します。
何でもご相談ください。



鋼限界リングゲージ 保護カバー付 h7

LIMIT STEEL RING GAUGES (with protective cover)




通り・止まりを保護カバーで1つに！
紛失の心配が無く、
扱いも容易になりました。



寸法図

単位：mm

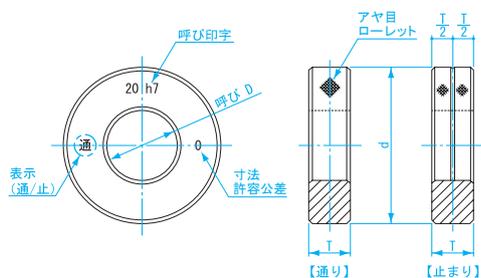

ブロック
ゲージ

ピン
ゲージ

ピン
バイス

ピンゲージ
アクセサリ

用途 ● 軸径の検査

材質 ● 合金工具鋼

特長 ● 穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした内側形体を持つ一対のゲージ

仕様 ● 公差等級 h7
● 硬度 HV653 ~ 772

用途 ● 軸径の検査

材質 ● ゲージ部：合金工具鋼
● 保護カバー：アルミ

特長 ● アルミ製の保護カバーに、通り・止まりの一対の限界リングゲージを埋め込みました。
● 保護カバー付ですので、素手で測定ができ、手の汚れがゲージに付着しません。
● 体温による温度変化も少なく、取り扱いが容易です。

仕様 ● 公差等級 h7

リング
ゲージ

栓ゲージ

限界
ゲージ

シクネス
ゲージ

テーパー
ゲージ

溶接
ゲージ

その他
ゲージ

商品コード	品番	呼び寸法 D (mm)	外径 d (mm)	厚さ T (mm)	寸法許容公差 (μm)	標準小売価格	JAN (4975846)
394000	LR10-h7	φ10	32	8	-15	22,800	091382
394010	LR11-h7	φ11	38	10	0 -18	24,400	091399
394020	LR12-h7	φ12				24,400	091405
394030	LR13-h7	φ13				25,200	091412
394040	LR14-h7	φ14				25,200	091429
394050	LR15-h7	φ15				26,400	091436
394060	LR16-h7	φ16				26,400	091443
394070	LR17-h7	φ17				27,200	091450
394080	LR18-h7	φ18				27,200	091467
394090	LR19-h7	φ19				28,800	091474
394100	LR20-h7	φ20				28,800	091481
394110	LR21-h7	φ21	53	14	0 -21	30,800	091498
394120	LR22-h7	φ22				30,800	091504
394130	LR23-h7	φ23				31,600	091511
394140	LR24-h7	φ24				31,600	091528
394150	LR25-h7	φ25				33,200	091535
394160	LR26-h7	φ26				33,200	091542
394170	LR27-h7	φ27				33,200	091559
394180	LR28-h7	φ28				33,200	091566
394190	LR29-h7	φ29				35,200	091573
394200	LR30-h7	φ30				35,200	091580

商品コード	品番	呼び寸法 (mm)	標準小売価格	JAN (4975846)
New 395005	HKLR5-h7	φ5	30,000	092556
New 395006	HKLR6-h7	φ6	30,000	092563
New 395007	HKLR7-h7	φ7	30,000	092570
New 395008	HKLR8-h7	φ8	30,000	092587
New 395009	HKLR9-h7	φ9	30,000	092594
New 395010	HKLR10-h7	φ10	30,000	092600
New 395011	HKLR11-h7	φ11	32,000	092617
New 395012	HKLR12-h7	φ12	32,000	092624
New 395013	HKLR13-h7	φ13	32,000	092631
New 395014	HKLR14-h7	φ14	32,000	092648
New 395015	HKLR15-h7	φ15	32,000	092655
New 395016	HKLR16-h7	φ16	34,000	092662
New 395017	HKLR17-h7	φ17	34,000	092679
New 395018	HKLR18-h7	φ18	34,000	092686
New 395019	HKLR19-h7	φ19	34,000	092693
New 395020	HKLR20-h7	φ20	34,000	092709