


# ピッチゲージ



 
PITCH GAUGES

おねじピッチに沿わせるだけでねじピッチが簡単に確認できます！

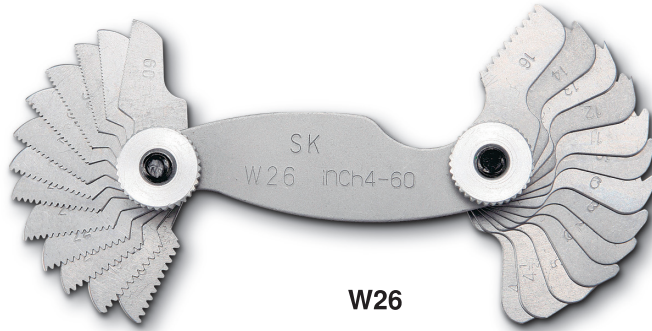


W26

- 用途** • 一般ねじのピッチを測定するゲージです。
- 材質** • 機械構造用炭素鋼
- 特長** • リーフにピッチ数が記してあります。



ねじ山測定

 

スライド式



商品コード	品番	タイプ	組枚数	ピッチサイズ												質量	標準 小売価格	JAN (4975846)														
				0.25	0.3	0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.65	0.7	0.75	0.8				0.85	0.9	1	1.1	1.2	1.25	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.75	1.8	1.9
110961	M28	ミリ	28													40g	2,900	677104														
110962	W26	インチ	26	4	4 1/2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	18	19	20	22	24	25	26	28	30	32	40	48	60	40g	2,900	677111

ブロック  
ゲージ

ピン  
ゲージ

ピン  
ハイス


ピンゲージ  
アクセサリ

# センターゲージ



CENTER GAUGES

ねじ切り用バイト刃先角度検査用ゲージです！

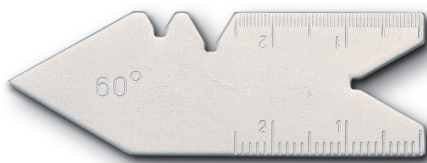

SG-60M

- 用途** • 旋盤などでねじ切りする際、バイト刃形の角度検査に使用します。
- 材質** • 機械構造用炭素鋼
- 特長** • 一般ねじ切り用バイト刃先の角度を検査できます。



商品コード	品番	角度	目盛	器差	質量	標準 小売価格	JAN (4975846)
007541	SG-60M	60°	0~25mm 0.5mmとび、1mmとび	±1°	10g	1,200	679207
007542	SG-55I	55°	0~1inch 1/14inchとび、1/20inchとび	±1°	10g	1,200	679214

# アングルゲージ



ANGLE GAUGES

溶接加工の必需品！角度検査用ゲージです。

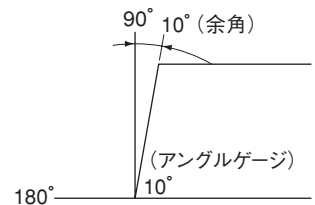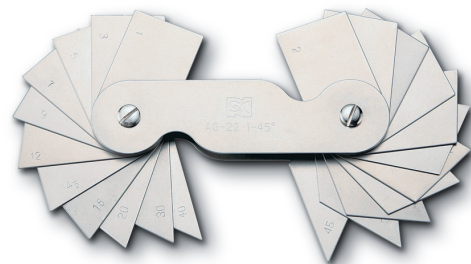

- 用途** • 角度検査用ゲージです。
- 材質** • ステンレス
- 特長** • 1°~45°の範囲で22枚から成り、左右に11枚ずつ収納されています。  
• 表示角度は余角を表しています。

商品コード	品番	セット内容	器差	質量	標準 小売価格	JAN (4975846)
110931	AG-22	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 14.5 15 16 18 20 25 30 35 40 45°	±20'	200g	6,900	037625

ゲージ

リング  
ゲージ

栓ゲージ

限界  
ゲージ

シクネス  
ゲージ

テーパ  
ゲージ

溶接  
ゲージ

その他  
ゲージ