



レベルニック L 型 DL-S3L

LEVELNIC

L 型ベースにレベルニック DL-S3 を搭載したタイプ。X 軸、Y 軸以外に Z 軸測定も可能。
超強力マグネット採用で工作機械等のコラム測定もできます！



- 用途** • 定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度、垂直測定
- 材質** • DL-S3 本体：アルミニウム ベース：鋳鉄
• L 型ベース：鋳鉄
- 特長** • 読み取りやすいデジタル表示
• RS-232C 出力が付き、当社のデータ記録・平面度・真直度ソフトが使用可能となります。
• L 型ベースにより垂直測定も可能となりました。
• Z 軸測定に便利なマグネット付です。
• 130° V 溝付

商品コード	品番	ベース直角度 (mm)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
010027	DL-S3L	± 0.04 以内	5.5kg	450,000	010277

※ DL-S3 の仕様は、P224 をご参照ください。

レベルニック L 型ベース




L-TYPE BASE

レベルニック DL-S3、DL-S2W を搭載する事で、X 軸、Y 軸以外に Z 軸測定も可能になります。



寸法図

単位：mm

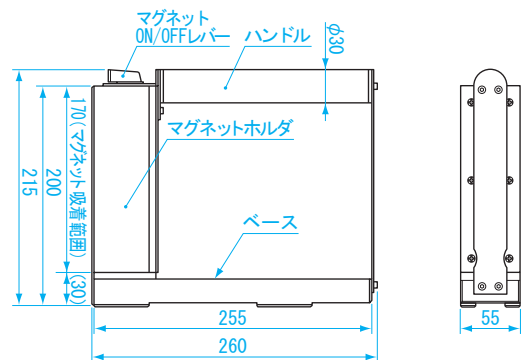

- 用途** • レベルニック用 L 型ベース
- 材質** • 鋳鉄
- 特長** • 適用機種：DL-S3・DL-S3C・DL-S2W
• レベルニック DL-S3、DL-S3C、DL-S2W に取り付けることにより垂直測定が可能になります。
• Z 軸測定に便利なマグネット付です。
• 130° V 溝付

商品コード	品番	ベース直角度 (mm)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
010028	DL-SL	± 0.04 以内	4.9kg	180,000	010284