



レベルニック L 型 DL-m3LS

DEMO トレサビリティ RACEABILITY

LEVELNIC

L型ベースにレベルニックDL-m3を搭載したタイプ。
X軸・Y軸以外にZ軸測定も可能です！



※マグネットは付いておりません。

- 用途** • 定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度、垂直測定
- 材質** • DL-m3 本体：アルミニウム ベース：鋳鉄
• L型ベース 鋳鉄
- 特長** • 読み取りやすいデジタル表示
• 小型・軽量・普及型タイプ
• RS-232C 出力が付き、当社のデータ記録・平面度・真直度ソフトが使用可能になります。
• L型ベースにより垂直測定も可能となりました。
• 130° V 溝付

商品コード	品番	ベース直角度 (mm)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
010019	DL-m3LS	± 0.035 以内	2.8kg	193,000	010215

※ DL-m3 の仕様は、P227 をご参照ください。

レベルニック L 型ベース DL-mL

DEMO


L-TYPE BASE

レベルニックDL-m1、m3を搭載することで、X軸・Y軸以外にZ軸測定も可能になります！



寸法図

単位：mm

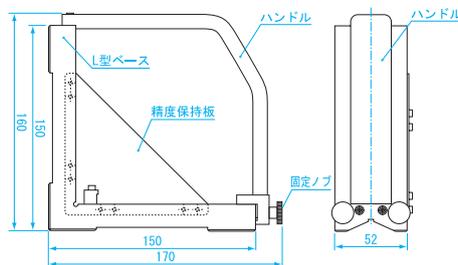

※マグネットは付いておりません。

- 用途** • レベルニック用 L 型ベース
- 材質** • 鋳鉄
- 特長** • 適用機種：DL-m1・DL-m3
• レベルニック DL-m1、m3 に取り付けることにより垂直測定が可能になります。
• 130° V 溝付

商品コード	品番	ベース直角度 (mm)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
010022	DL-mL	± 0.035 以内	1.9kg	98,000	010239

角度

ANGLE

07

角度

レベルニック

気泡管水準器

角度計

水平器

プロトラクタ