





## 簡易型マグネットホルダ 角

MAGNETIC HOLDER

フェライト磁石ですが、ヨーク（鉄）の組み合わせで磁力アップ！

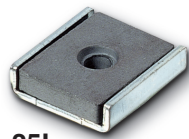


25L

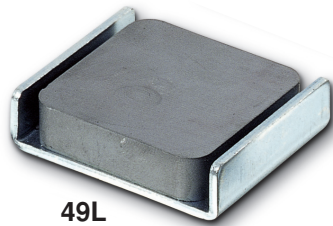

49L

### ■ 寸法図

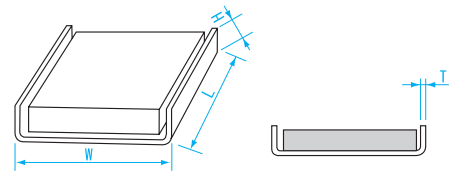

■ **用途** • 鉄板等への吸着、金型・治工具の吸着部品として

■ **材質** • 異方性フェライト磁石

■ **特長** • 異方性フェライト磁石とヨーク（鉄）の組み合わせで、磁力を一定方向に集中させ強力にしています。  
 • ヨークの取付穴φ 5mm を利用して部品等への取り付けが可能です。（25L のみ）  
 • 寸法がラフなので治具への組み込みは向きません。

商品コード	品番	L (mm)	W (mm)	H (mm)	T (mm)	吸着力	質量	JAN (4975846)
012670	20L	20	8	4	0.6	10N	5g	014190
012671	24L	24	14	5.5	1.0	20N	10g	014206
012672	25L	25.5	23.5	6.5	1.4	60N	20g	014213
012673	45L	45	30	7	1.6	150N	50g	014220
012674	49L	49	41	13	2.0	200N	120g	014237
012675	60L	60	24	7	1.4	150N	50g	014244


## 簡易型マグネットホルダ 丸

MAGNETIC HOLDER


フェライト磁石ですが、ヨーク（鉄）の組み合わせで磁力アップ！



24R

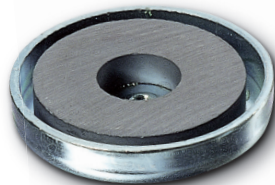


44R

 

20R

### ■ 寸法図

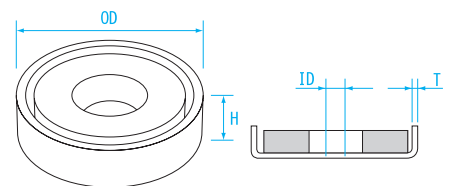

■ **用途** • 鉄板等への吸着、金型・治工具の吸着部品として

■ **材質** • 異方性フェライト磁石

■ **特長** • 異方性フェライト磁石とヨーク（鉄）の組み合わせで、磁力を一定方向に集中させ強力にしています。  
 • ヨークの取付穴を利用して部品等への取り付けが可能です。（20R、44R）  
 • 寸法がラフなので治具への組み込みは向きません。

商品コード	品番	OD (mm)	H (mm)	ID (mm)	T (mm)	吸着力	質量	JAN (4975846)
012650	18R	φ 18	5	—	0.6	9.8N	5g	014145
012651	20R	φ 20	4	φ 3.5	0.8	19 N	10g	014152
012652	24R	φ 24	5	—	0.8	29 N	10g	014169
012653	36R	φ 36	7	—	1.6	68 N	30g	014176
012654	44R	φ 44	8	φ 4.5	1.6	98 N	50g	014183

マグネットホルダ

マグネット工具

フェライト磁石

希土類磁石

マグネットフック

溶接用マグネット

着・脱磁器