

# フィルタ付レギュレータ

## ■シリーズ

シリーズ	特 徴
3RT5F	省スペースのモジュラーシリーズ
3RTOF	軽量・コンパクトシリーズ
3RT21F	コンパクトシリーズ

## ■型番表示

BN- 3RT5F D - 10

呼径  
D:オートドレン付  
(3RT5Fのみ)  
型番

## ■標準仕様・型番


仕 様	型番 (オートドレン付)					
	BN-3RT5F (BN-3RT5FD)			BN-3RTOF		BN-3RT21F
呼 径	8A	10A	15A	8A	10A	8A
配管サイズ	(Rc) 1/4 3/8 1/2			1/4 3/8		1/4
使用流体	—					
使用圧力	マニュアルドレン (MPa)	0.05~1.0			空気	
	オートドレン (MPa)	(0.05~1.0)			—	
設定圧力範囲	(MPa) 0.05~0.85					
耐 圧 力	(MPa) 1.5					
周囲温度	(°C) 5~60					
ろ 過 度	(μ) 5					
質 量	(kg) 0.8 (0.8)			0.35		0.21
	—			—		—
標準装備品	圧力計 ブラケット			圧力計 ブラケット		—
オプション部品	オートドレン			—		圧力計 ブラケット

\*( )内はオートドレン付きの型番及び仕様です。

\*BN-3RT5F、3RTOFは圧力が0.05MPa以下になるとドレンを自動的に排出します。

## ■寸法・流量特性図

### BN-3RT5F 8A・10A・15A

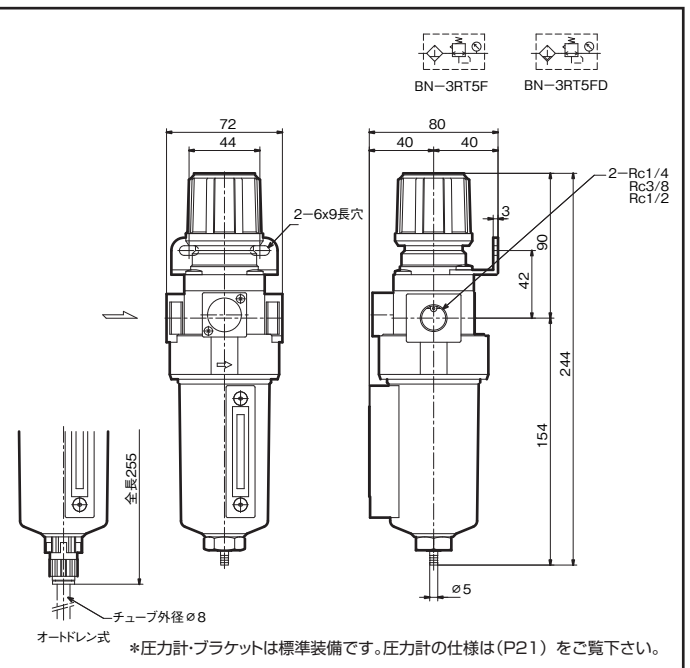

## 特 徴

1. 金属ボルトを標準装備。
2. 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示。

