



吊り下げ式密閉容器(レバーバンド式)【CTLB】

バンドで簡単に密閉できて持ち運びしやすいステンレスタンク

特長

- 持ち運び用に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付けました。
- ワンタッチ式レバーバンドで簡単に蓋の着脱ができ、洗浄も容易です。
- パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
- 空の容器(蓋・バンドをした状態)の積み重ねが出来ます。
- 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。

吊り下げ式密閉容器(レバーバンド式)【CTLB】



移動に便利な「吊り下げ式容器」シリーズに
レバーバンドタイプが新登場!


ワンタッチで開閉!

開閉が簡単な
レバーバンドタイプ!
移動時に内容物が
こぼれません。



片手で持てる!

片手で持てる
吊り下げ取っ手付き。
持ち運びの多い
工程で活躍します。

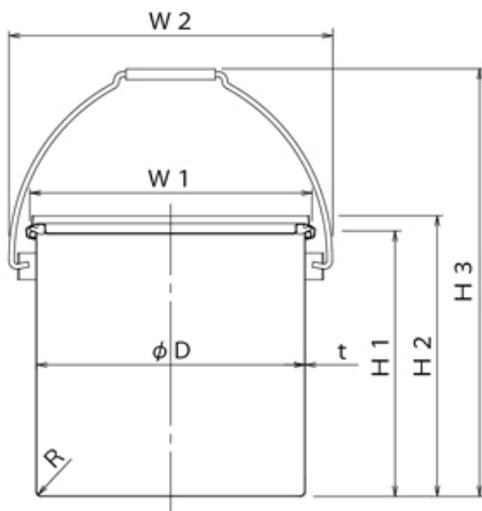

仕様

容器本体…SUS304
蓋【CF】…SUS304
ツル…SUS304
レバーバンド【LB】…SUS304
パッキン【PQL】…シリコンゴム
(食品衛生法適合品)

- 表面処理: 内外面バフ研磨
- 使用条件: 大気圧(加減圧不可)

特注製作 鍵付き仕様も
製作できます



型式	容量	重量	内径	内高	容器外径	最大幅	容器高	全高	板厚	底	納期
	L	kg	D	H1	W1	W2	H2	H3	t	R	日
CTLB-24	10	2.2	240	240	254	296	257	420	0.7	5	3
CTLB-27	15	2.9	270	270	284	316	287	452	0.8	5	3
CTLB-30	20	3.6	300	300	316	362	317	483	0.8	5	3
CTLB-33	25	4.4	330	330	346	392	348	547	0.8	5	3

※ツルの取り外しはできません。 長さの単位は(mm)