



# 密閉容器 目盛り付(バンド式)

## 目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです


### 特長

- 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
- 密閉には当社オリジナルのレバーバンドとパッキンを使用しています。
- パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
- サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
- 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。

### ■ 密閉容器目盛り付(バンド式)【CTL-M】



## 残量の目安が分かる 目盛り付き

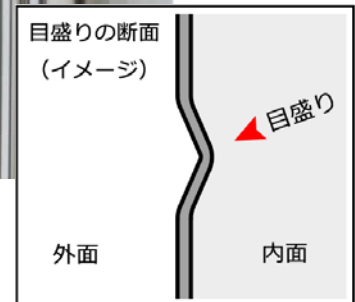

特注加工

目盛りの位置や個数は変更できます！

### 仕様

容器本体・蓋…SUS304  
(密閉容器【CTL】)

- 表面処理：内外面バフ研磨
- 使用条件：大気圧  
(加減圧不可)

図面ダウンロード・  
お見積・お問い合わせ  
せはホームページ  
へ！

型式	容量	重量	内径	内高	目盛		板厚	納期
	L	kg	D	H	L毎	数	t	日
CTL-M-24	10	2.1	240	240	2	4	0.7	3
CTL-M-27	15	2.8	270	270	5	2	0.8	3
CTL-M-30	20	3.4	300	300	5	3	0.8	3
CTL-M-33	25	4.2	330	330	5	5	0.8	3
CTL-M-36	36	5.3	360	360	10	3	0.9	3
CTL-M-39	45	6.1	387	390	10	4	0.9	3
CTL-M-39H	50	7.1	387	480	10	5	0.9	3
CTL-M-43	65	8.2	430	450	20	3	1.0	3
CTL-M-43H	70	8.7	430	520	20	3	1.0	3
CTL-M-47	80	10.7	470	470	20	3	1.2	3
CTL-M-47H	100	12.5	470	600	20	4	1.2	3
CTL-M-565	150	18.3	565	600	50	2	1.2	3
CTL-M-565H	200	23.2	565	900	50	4	1.2	3
CTL-M-635	300	35	635	1000	50	6	1.5	20
CTL-M-77	400	52	770	900	100	4	2.0	20
CTL-M-77H	500	60	770	1100	100	4	2.0	20
CTL-M-100	750	84	1000	1035	100	7	2.0	30
CTL-M-100H	1000	100	1000	1360	200	5	2.0	30

目盛り以外の仕様は密閉容器【CTL】を参照ください。長さの単位は(mm)

