



お問い合わせ先：sales@nitto-kinzoku.co.jp



日東金属工業株式会社

# 蛇口付ステンレス容器平鋼脚付

## 蛇口付容器シリーズに脚付タイプが登場

### 特長

- 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを 200 mm にしました。
- 欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できるウォータージャグタイプのステンレスタンクです。
- 容器を固定できるように、脚には 10 mm の穴が開いています。

### 蛇口付ステンレス汎用容器平鋼脚付【ST-W-FL】



Point!

#### 脚が付いて注ぎやすくなりました

ノズルを床面から浮かせることで  
小分け容器の取り回しが  
簡単になりました。

床からノズルまで

200mm



#### 蛇口から簡単給水

欲しいときに欲しい分だけ！  
蛇口をひねるだけで簡単に給水できます。



仕様

容器・蓋・取っ手…SUS304



蛇口…呼び 13/ 黄銅 + メッキ (Oリング：NBR)

平鋼脚…SUS304

●表面処理：内外面/バフ研磨

●使用条件：大気圧 (加減圧不可)

【寸法図】

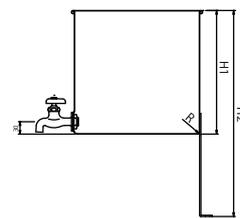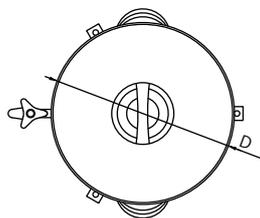

蛇口付ステンレス密閉容器 平鋼脚付【CTH-W-FL】

型式	容量	内径		容器高さ		全高	重量	納期
		D	D	H1	H1			
ST-W-FL-18	4	180	180	180	180	380	1.7 kg	3 日
ST-W-FL-21	7	210	210	210	210	410	2.0 kg	3 日
ST-W-FL-24	10	240	240	240	240	440	2.4 kg	3 日
ST-W-FL-27	15	270	270	270	270	470	3.2 kg	3 日
ST-W-FL-30	20	300	300	300	300	500	3.7 kg	3 日
ST-W-FL-33	25	330	330	330	330	530	4.4 kg	4 日
ST-W-FL-36	36	360	360	360	360	560	5.8 kg	4 日
CTH-W-FL-18	4	180	180	180	180	380	1.9 kg	3 日
CTH-W-FL-21	7	210	210	210	210	410	2.2 kg	3 日
CTH-W-FL-24	10	240	240	240	240	440	2.7 kg	3 日
CTH-W-FL-27	15	270	270	270	270	470	3.4 kg	3 日
CTH-W-FL-30	20	300	300	300	300	500	3.9 kg	3 日
CTH-W-FL-33	25	330	330	330	330	530	4.7 kg	4 日
CTH-W-FL-36	36	360	360	360	360	560	6.2 kg	4 日