


デルタブリケット

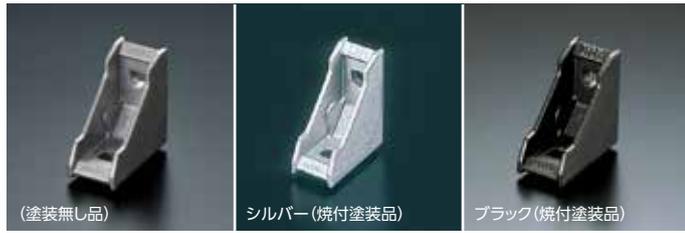

ABLD-20-4-N ABLD-20-4 ABLD-20-4-BK

■ 技術データ


材 質	アルミダイカスト [ADC-12]
表面処理	塗装無し品：無し シルバー・ブラック：焼付塗装

質量 12g



	ブリケット単品	オプション (締結部品セット)			
		BNH	CNH	BNHS※2	CNHS※2
ABLD-20-4-N	110 円/piece	190 円/set	215 円/set	260 円/set	260 円/set
ABLD-20-4	190 円/piece	270 円/set	295 円/set	340 円/set	340 円/set
ABLD-20-4-BK	290 円/piece	385 円/set	—	—	—
ABLD-20-4-N-T※1	190 円/piece	270 円/set	295 円/set	340 円/set	340 円/set
ABLD-20-4-T※1	270 円/piece	350 円/set	375 円/set	420 円/set	420 円/set
ABLD-20-4-BK-T※1	490 円/piece	585 円/set	—	—	—

■オプション内容 ABLD-20-4-N ABLD-20-4 ABLD-20-4-N-T ABLD-20-4-T			■オプション内容 ABLD-20-4-BK ABLD-20-4-BK-T				
	締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー		締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-04-12 (2ヶ)	NSM-04-4 (2ヶ)	NH-04-GR (2ヶ)	BNH	APB-04-12-BK (2ヶ)	NSM-04-4 (2ヶ)	NH-04-GR (2ヶ)
CNH	CSW-04-12 (2ヶ)			CNH	CSW-04-12 (2ヶ)		
BNHS	APBS-04-12 (2ヶ)	NSMS-04-4 (2ヶ)		BNHS	APBS-04-12 (2ヶ)		
CNHS	CSWS-04-12 (2ヶ)			CNHS	CSWS-04-12 (2ヶ)		

※1 片面にM4タップが施してあります。 ※2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 ※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P410-P411)

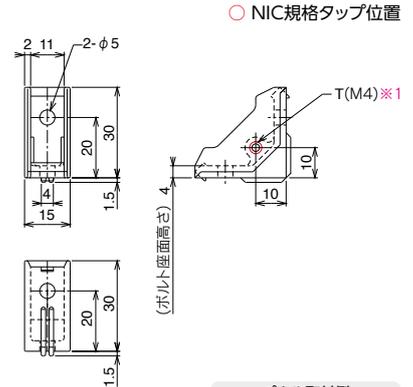

パネル取付例

 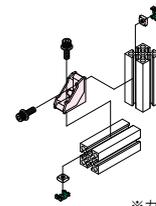

※カバー取り付け用ボルトTSB(S)-04-10は別売でお買い求め下さい。(P290)

デルタブリケット



ABLD-40-4-N ABLD-40-4 ABLD-40-4-BK

■ 技術データ


材 質	アルミダイカスト [ADC-12]
表面処理	塗装無し品：無し シルバー・ブラック：焼付塗装

質量 26g



	ブリケット単品	オプション (締結部品セット)			
		BNH	CNH	BNHS※2	CNHS※2
ABLD-40-4-N	280 円/piece	440 円/set	490 円/set	580 円/set	580 円/set
ABLD-40-4	380 円/piece	540 円/set	590 円/set	680 円/set	680 円/set
ABLD-40-4-BK	570 円/piece	760 円/set	—	—	—
ABLD-40-4-N-T※1	360 円/piece	520 円/set	570 円/set	660 円/set	660 円/set
ABLD-40-4-T※1	460 円/piece	620 円/set	670 円/set	760 円/set	760 円/set
ABLD-40-4-BK-T※1	770 円/piece	960 円/set	—	—	—

■オプション内容 ABLD-40-4-N ABLD-40-4 ABLD-40-4-N-T ABLD-40-4-T			■オプション内容 ABLD-40-4-BK ABLD-40-4-BK-T				
	締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー		締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-04-12 (4ヶ)	NSM-04-4 (4ヶ)	NH-04-GR (4ヶ)	BNH	APB-04-12-BK (4ヶ)	NSM-04-4 (4ヶ)	NH-04-GR (4ヶ)
CNH	CSW-04-12 (4ヶ)			CNH	CSW-04-12 (4ヶ)		
BNHS	APBS-04-12 (4ヶ)	NSMS-04-4 (4ヶ)		BNHS	APBS-04-12 (4ヶ)		
CNHS	CSWS-04-12 (4ヶ)			CNHS	CSWS-04-12 (4ヶ)		

※1 片面にM4タップが施してあります。 ※2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 ※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P410-P411)

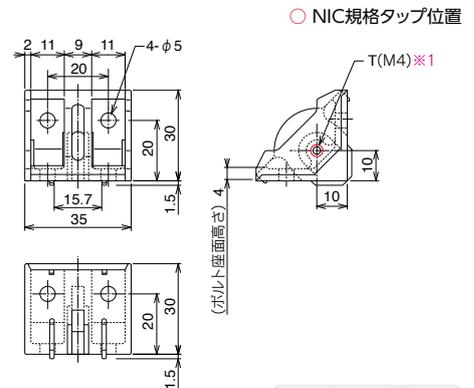

パネル取付例

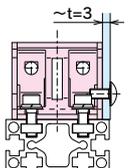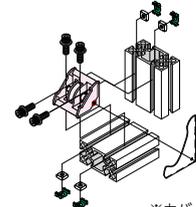

※カバー取り付け用ボルトTSB(S)-04-10は別売でお買い求め下さい。(P290)

● 締結部品 (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。) ※ボルト・ナットの詳細はP288~P301を参照ください。

