


## ヘビーブラケット



### ■技術データ


材質	A6063S-T5
表面処理	アルマイト処理

### ABLH-4015-4

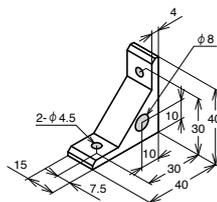


質量 18g

### ABLH-4035-4

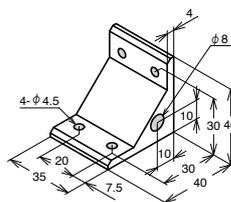


質量 41g

### ABLH-4055-4

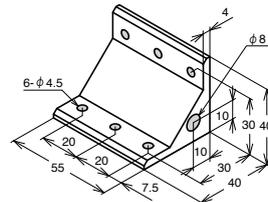

質量 65g

	ブラケット単品	オプション (締結部品セット)			
		BNH	CNH	BNHS※2	CNHS※2
ABLH-4015-4	270 円/piece	350 円/set	375 円/set	420 円/set	420 円/set
ABLH-4035-4	300 円/piece	465 円/set	510 円/set	600 円/set	600 円/set
ABLH-4055-4	550 円/piece	800 円/set	870 円/set	1,000 円/set	1,000 円/set

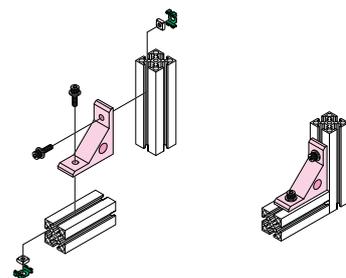

### ■オプション内容

#### ABLH-4015-4

締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH APB-04-12 (2ヶ)	NSM-04-4 (2ヶ)	NH-04-GR (2ヶ)
CNH CSW-04-12 (2ヶ)		
BNHS APBS-04-12 (2ヶ)	NSMS-04-4 (2ヶ)	
CNHS CSWS-04-12 (2ヶ)		

### ■オプション内容

#### ABLH-4035-4

締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH APB-04-12 (4ヶ)	NSM-04-4 (4ヶ)	NH-04-GR (4ヶ)
CNH CSW-04-12 (4ヶ)		
BNHS APBS-04-12 (4ヶ)	NSMS-04-4 (4ヶ)	
CNHS CSWS-04-12 (4ヶ)		

### ■オプション内容

#### ABLH-4055-4

締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH APB-04-12 (6ヶ)	NSM-04-4 (6ヶ)	NH-04-GR (6ヶ)
CNH CSW-04-12 (6ヶ)		
BNHS APBS-04-12 (6ヶ)	NSMS-04-4 (6ヶ)	
CNHS CSWS-04-12 (6ヶ)		

※2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 ※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P410-P411)


## ヘビーブラケット



### ■技術データ


材質	本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303
表面処理	アルマイト処理
ブッシュ厚み	7mm

### ABCH-4015-4

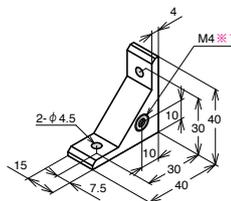


質量 20g

### ABCH-4035-4

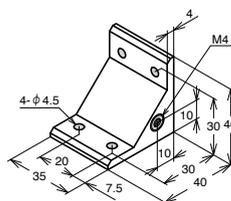


質量 43g

### ABCH-4055-4

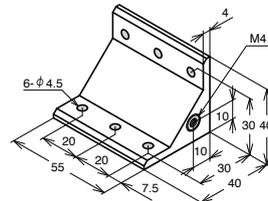

質量 67g

	ブラケット単品	オプション (締結部品セット)			
		BNH	CNH	BNHS※2	CNHS※2
ABCH-4015-4	440 円/piece	525 円/set	545 円/set	590 円/set	590 円/set
ABCH-4035-4	530 円/piece	695 円/set	740 円/set	830 円/set	830 円/set
ABCH-4055-4	630 円/piece	875 円/set	950 円/set	1,080 円/set	1,080 円/set

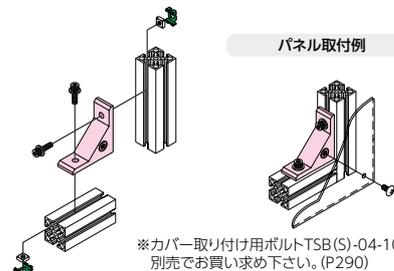

### ■オプション内容

#### ABCH-4015-4

締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH APB-04-12 (2ヶ)	NSM-04-4 (2ヶ)	NH-04-GR (2ヶ)
CNH CSW-04-12 (2ヶ)		
BNHS APBS-04-12 (2ヶ)	NSMS-04-4 (2ヶ)	
CNHS CSWS-04-12 (2ヶ)		

### ■オプション内容

#### ABCH-4035-4

締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH APB-04-12 (4ヶ)	NSM-04-4 (4ヶ)	NH-04-GR (4ヶ)
CNH CSW-04-12 (4ヶ)		
BNHS APBS-04-12 (4ヶ)	NSMS-04-4 (4ヶ)	
CNHS CSWS-04-12 (4ヶ)		

### ■オプション内容

#### ABCH-4055-4

締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH APB-04-12 (6ヶ)	NSM-04-4 (6ヶ)	NH-04-GR (6ヶ)
CNH CSW-04-12 (6ヶ)		
BNHS APBS-04-12 (6ヶ)	NSMS-04-4 (6ヶ)	
CNHS CSWS-04-12 (6ヶ)		

※1 片面にM4タップが施してあります。 ※2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 ※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P410-P411)

● 締結部品 (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。) ※ボルト・ナットの詳細はP288~P301を参照ください。

