


内容	型式	オプション	数量
→ ブラケット本体	→ ABL-30-6	→ 無記入	1個
→ 片端面タップ	→ ABL-30-6-T	→ 無記入	2個
→ 締結部品セット	→ ABL-30-6	→ BNH	3個
→ 片端面タップ・締結部品セット	→ ABL-30-6-T	→ BNH	4個

スタンダードブラケット

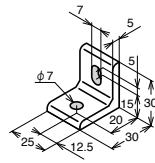


ABL-3025-6 (-BK)




質量 16g

ABL-3055-6

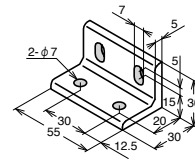

質量 36g

ABL-3085-6

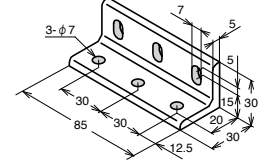

質量 56g

■ 技術データ

材質	A6N01S-T5
表面処理	シルバー:アルマイト処理 ブラック:黒アルマイト処理

	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS※2	CNHS※2
ABL-3025-6	290 円/piece	355 円/set	415 円/set	480 円/set	500 円/set
ABL-3025-6-BK	500 円/piece	585 円/set	—	—	—
ABL-3055-6	380 円/piece	505 円/set	630 円/set	760 円/set	800 円/set
ABL-3085-6	570 円/piece	760 円/set	950 円/set	1,145 円/set	1,205 円/set

■ オプション内容

ABL-3025-6			
	締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-15 (2ヶ)	NSM-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)
CNH	CSW-06-15 (2ヶ)	NSMS-06-6 (2ヶ)	
BNHS	APBS-06-15 (2ヶ)		
CNHS	CSWS-06-15 (2ヶ)		

■ オプション内容

ABL-3055-6			
	締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-15 (4ヶ)	NSM-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)
CNH	CSW-06-15 (4ヶ)	NSMS-06-6 (4ヶ)	
BNHS	APBS-06-15 (4ヶ)		
CNHS	CSWS-06-15 (4ヶ)		

■ オプション内容

ABL-3085-6			
	締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-15 (6ヶ)	NSM-06-6 (6ヶ)	NH-06-GR (6ヶ)
CNH	CSW-06-15 (6ヶ)	NSMS-06-6 (6ヶ)	
BNHS	APBS-06-15 (6ヶ)		
CNHS	CSWS-06-15 (6ヶ)		

■ オプション内容


ABL-3025-6-BK			
	締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-15-BK (2ヶ)	NSM-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)

※2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 ※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P410・P411)

スタンダードブラケット




ABY-6025-6

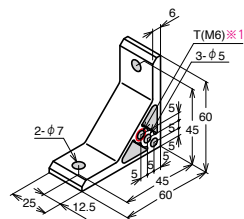


質量 45g

ABY-6055-6

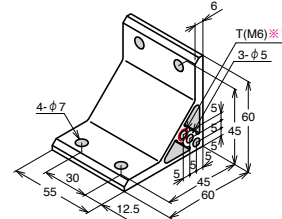

質量 118g

ABY-6085-6

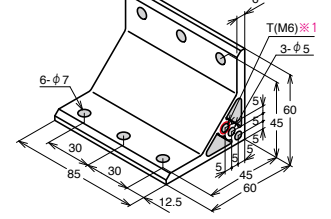

質量 154g

■ 技術データ

材質	A6N01S-T5
表面処理	アルマイト処理

	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS※2	CNHS※2
ABY-6025-6	350 円/piece	410 円/set	475 円/set	550 円/set	560 円/set
ABY-6055-6	500 円/piece	625 円/set	750 円/set	900 円/set	925 円/set
ABY-6085-6	720 円/piece	910 円/set	1,100 円/set	1,320 円/set	1,355 円/set
ABY-6025-6-T※1	550 円/piece	615 円/set	675 円/set	750 円/set	760 円/set
ABY-6055-6-T※1	700 円/piece	825 円/set	950 円/set	1,100 円/set	1,125 円/set
ABY-6085-6-T※1	920 円/piece	1,110 円/set	1,300 円/set	1,520 円/set	1,555 円/set

■ オプション内容

ABY-6025-6			
	締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-18 (2ヶ)	NSM-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)
CNH	CSW-06-18 (2ヶ)	NSMS-06-6 (2ヶ)	
BNHS	APBS-06-18 (2ヶ)		
CNHS	CSWS-06-18 (2ヶ)		

■ オプション内容

ABY-6055-6			
	締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-18 (4ヶ)	NSM-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)
CNH	CSW-06-18 (4ヶ)	NSMS-06-6 (4ヶ)	
BNHS	APBS-06-18 (4ヶ)		
CNHS	CSWS-06-18 (4ヶ)		

■ オプション内容

ABY-6085-6			
	締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-18 (6ヶ)	NSM-06-6 (6ヶ)	NH-06-GR (6ヶ)
CNH	CSW-06-18 (6ヶ)	NSMS-06-6 (6ヶ)	
BNHS	APBS-06-18 (6ヶ)		
CNHS	CSWS-06-18 (6ヶ)		

※1 片面にM6タップが施してあります。 ※2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 ※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P410・P411)

● 納期詳細 P437

● CAD:IGES・STEP・DXFデータ有。RoHS対応品です。

※規格以外の加工を希望される場合は図面にてご注文下さい。

※ブラケットフレーム(スペシャルフレーム)を切断・加工をする事で、規格外のブラケットも製作することが可能です。

※ 定 価 : 全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。