


プレートブラケット

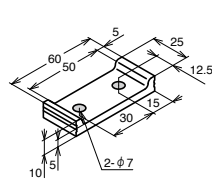


シルバー

ABSP-6025-6




質量 22g

ABSP-6055-6

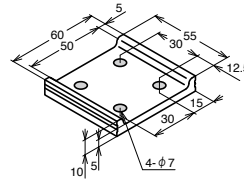

質量 48g

ABSP-6085-6

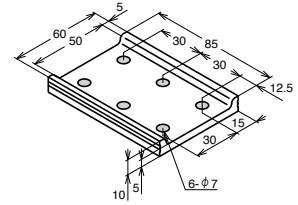


質量 75g

■ 技術データ

材質	A6N01S-T5
表面処理	アルマイト処理 クリア塗装

	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS※2	CNHS※2
ABSP-6025-6	270 円/piece	330 円/set	395 円/set	460 円/set	480 円/set
ABSP-6055-6	400 円/piece	530 円/set	650 円/set	785 円/set	825 円/set
ABSP-6085-6	540 円/piece	730 円/set	920 円/set	1,115 円/set	1,175 円/set

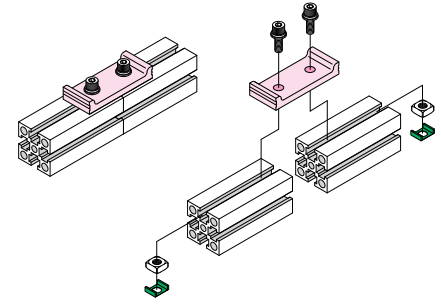

■ オプション内容

ABSP-6025-6

	締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-15 (2ヶ)	NSM-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)
CNH	CSW-06-15 (2ヶ)		
BNHS	APBS-06-15 (2ヶ)	NSMS-06-6 (2ヶ)	
CNHS	CSWS-06-15 (2ヶ)		

■ オプション内容

ABSP-6055-6

	締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-15 (4ヶ)	NSM-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)
CNH	CSW-06-15 (4ヶ)		
BNHS	APBS-06-15 (4ヶ)	NSMS-06-6 (4ヶ)	
CNHS	CSWS-06-15 (4ヶ)		


■ オプション内容

ABSP-6085-6

	締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-15 (6ヶ)	NSM-06-6 (6ヶ)	NH-06-GR (6ヶ)
CNH	CSW-06-15 (6ヶ)		
BNHS	APBS-06-15 (6ヶ)	NSMS-06-6 (6ヶ)	
CNHS	CSWS-06-15 (6ヶ)		


※2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 ※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P410・P411)

ジョイントブラケット

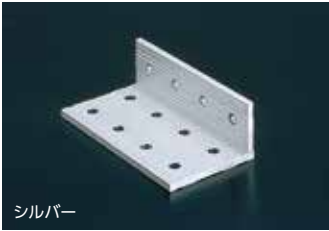

シルバー

ABJL-60120-6

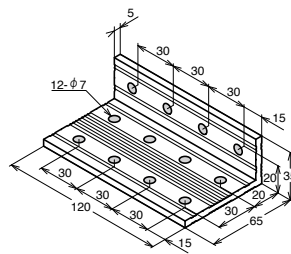

質量 133g

■ 技術データ

材質	A6N01S-T5
表面処理	アルマイト処理 クリア塗装


	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS※2	CNHS※2
ABJL-60120-6	820 円/piece	1,180 円/set	1,580 円/set	1,970 円/set	2,090 円/set

■ オプション内容

ABJL-60120-6


	締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-15 (12ヶ)	NSM-06-6 (12ヶ)	NH-06-GR (12ヶ)
CNH	CSW-06-15 (12ヶ)		
BNHS	APBS-06-15 (12ヶ)	NSMS-06-6 (12ヶ)	
CNHS	CSWS-06-15 (12ヶ)		

※2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 ※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P410・P411)

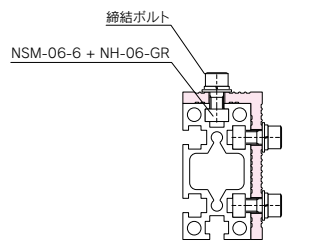

締結ボルト

 NSM-06-6 + NH-06-GR



● 締結部品 (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。) ※ボルト・ナットの詳細はP288~P301を参照ください。

