



■ 共通技術データ

材 質	A6N01S-T5
表面処理	アルマイト処理 クリア塗装
色	シルバー

M4 AHC-4060-4

※左開き用・右開き用有り
(イラストは右開き用)

■ 技術データ


質 量	46.0g
許容荷重	100N(2ヶ使用時)

	蝶番単品	オプション (締結部品セット)	
		BNH	BNHS*1
AHC-4060-4-L (左開き用)	1,800 円/piece	1,970 円/set	2,100 円/set
AHC-4060-4-R (右開き用)			

■ オプション内容

	締結ボルト	四角ナット	ナットホルダー
BNH	FCS-04-10 (4ヶ)	NSM-04-4 (4ヶ)	NH-04-GR (4ヶ)
BNHS	FCSS-04-10 (4ヶ)	NSMS-04-4 (4ヶ)	

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。

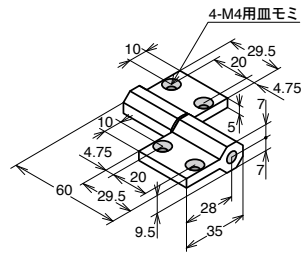

M6 AHC-6090-6

※左開き用・右開き用有り
(イラストは右開き用)

■ 技術データ


質 量	96.0g
許容荷重	150N(2ヶ使用時)

	蝶番単品	オプション (締結部品セット)	
		BNH	BNHS*1
AHC-6090-6-L (左開き用)	1,870 円/piece	2,080 円/set	2,310 円/set
AHC-6090-6-R (右開き用)			

■ オプション内容

	締結ボルト	四角ナット	ナットホルダー
BNH	FCS-06-14 (4ヶ)	NSM-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)
BNHS	FCSS-06-14 (4ヶ)	NSMS-06-6 (4ヶ)	

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。

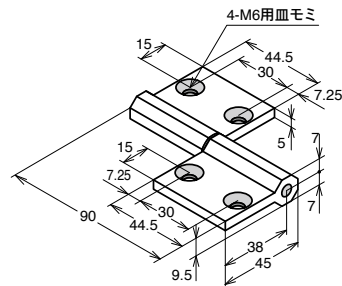

● 締結部品 (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。) ※ボルト・ナットの詳細はP288~P301を参照ください。

