



■ 共通技術データ

材質	A6N01S-T5
表面処理	アルマイト処理
色	シルバー

M4 M6 AHS-46

異種サイズ対応品

■ 技術データ


質量	49.5g
許容荷重	100N (2ヶ使用時)

	蝶番単品	オプション (締結部品セット)	
		BNH	BNHS※1
AHS-46	1,250 円/piece	1,470 円/set	1,615 円/set

■ オプション内容

	締結ボルト	四角ナット	ナットホルダー
BNH	CSW-04-12 (2ヶ) CSW-06-15 (2ヶ)	NSM-04-4 (2ヶ) NSM-06-6 (2ヶ)	NH-04-GR (2ヶ) NH-06-GR (2ヶ)
BNHS	CSWS-04-12 (2ヶ) CSWS-06-15 (2ヶ)	NSMS-04-4 (2ヶ) NSMS-06-6 (2ヶ)	

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。

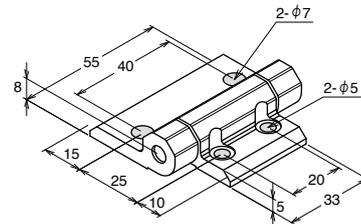

M4 M8 AHS-48

異種サイズ対応品

■ 技術データ


質量	51.0g
許容荷重	100N (2ヶ使用時)

	蝶番単品	オプション (締結部品セット)	
		BNH	BNHS※1
AHS-48	1,300 円/piece	1,600 円/set	1,840 円/set

■ オプション内容

	締結ボルト	四角ナット	ナットホルダー
BNH	CSW-04-12 (2ヶ) CSW-08-20 (2ヶ)	NSM-04-4 (2ヶ) NSM-08-8 (2ヶ)	NH-04-GR (2ヶ) NH-08-GR (2ヶ)
BNHS	CSWS-04-12 (2ヶ) CSWS-08-20 (2ヶ)	NSMS-04-4 (2ヶ) NSMS-08-8 (2ヶ)	

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。

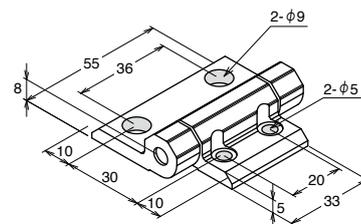

● 締結部品 (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。) ※ボルト・ナットの詳細はP288~P301を参照ください。

