


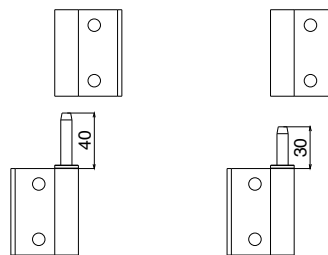

上取付用

下取付用



■ 共通技術データ

材 質	本体	: A6063S-T5
	軸	: ステンレス鋼 [SUS304]
	本体キャップ	: ポリアミド [PA]
	軸受	: ポリアセタール [POM]
表面処理	本体	: アルマイト処理
許容荷重	500N(2ヶ使用時)	
色	シルバー	

※上下2ヶ入り1セット

M6 AHH-60127-6 外付けタイプ

※・抜き差し可能  
・左開き用・右開き用有り  
(イラストは左開き用)

■ 技術データ


質 量	250.0g(1ヶ)
-----	------------

	蝶番単品	オプション (締結部品セット)	
		BNH	BNHS※1
AHH-60127-6-L (左開き用)	6,300 円/piece (上下2ヶ入り)	6,660 円/set (上下2ヶ入り)	7,145 円/set (上下2ヶ入り)
AHH-60127-6-R (右開き用)			

■ オプション内容

	締結ボルト	四角ナット	ナットホルダー
BNH	CSW-06-15 (8ヶ)	NSM-06-6 (8ヶ)	NH-06-GR (8ヶ)
BNHS	CSWS-06-15 (8ヶ)	NSMS-06-6 (8ヶ)	

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。

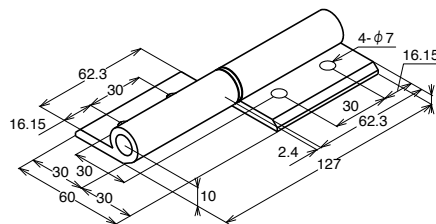

M8 AHH-80127-8 外付けタイプ

※・抜き差し可能  
・左開き用・右開き用有り  
(イラストは左開き用)

■ 技術データ


質 量	281.0g(1ヶ)
-----	------------

	蝶番単品	オプション (締結部品セット)	
		BNH	BNHS※1
AHH-80127-8-L (左開き用)	7,000 円/piece (上下2ヶ入り)	7,700 円/set (上下2ヶ入り)	8,550 円/set (上下2ヶ入り)
AHH-80127-8-R (右開き用)			

■ オプション内容

	締結ボルト	四角ナット	ナットホルダー
BNH	CSW-08-20 (8ヶ)	NSM-08-8 (8ヶ)	NH-08-GR (8ヶ)
BNHS	CSWS-08-20 (8ヶ)	NSMS-08-8 (8ヶ)	

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。

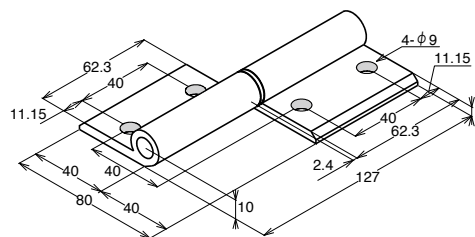

● 締結部品 (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。) ※ボルト・ナットの詳細はP288~P301を参照ください。

