

■ 技術データ

材 質	本体	: A6063S-T5
	軸	: ステンレス鋼 [SUS304]
	本体キャップ	: ポリアミド [PA]
	軸受	: ポリアセタール [POM]
表面処理	本体 : アルマイト処理	
許容荷重	500N(2ヶ使用時)	
色	シルバー	
質 量	258g(1ヶ)	

※上下2ヶ入り1セット

M6 M8 AHH-70127-68



※・抜き差し可能
・左開き用・右開き用有り
(イラストは左開き用)

	蝶番単品	オプション (締結部品セット)	
		BNH	BNHS※1
AHH-70127-68-L (左開き用)	6,500 円/piece (上下2ヶ入り)	7,160 円/set (上下2ヶ入り)	7,700 円/set (上下2ヶ入り)
AHH-70127-68-R (右開き用)			

■オプション内容

	締結ボルト	四角ナット	ナットホルダー
BNH	CSW-06-15 (4ヶ) CSW-08-20 (4ヶ)	NSM-06-6 (4ヶ) NSM-08-8 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ) NH-08-GR (4ヶ)
BNHS	CSWS-06-15 (4ヶ) CSWS-08-20 (4ヶ)	NSMS-06-6 (4ヶ) NSMS-08-8 (4ヶ)	

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。

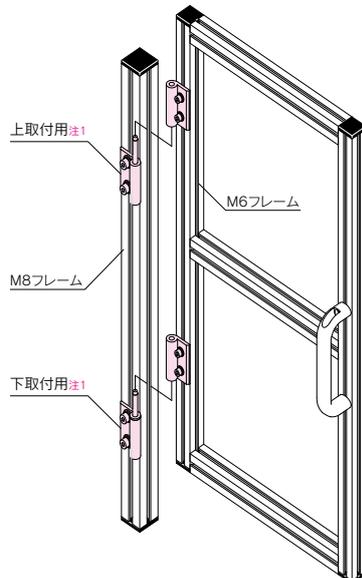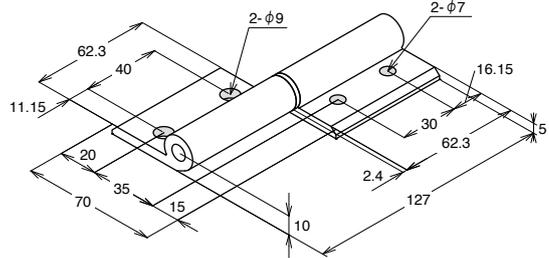

注1 取付の際に上取付用と下取付用の2種類がありますので注意してください。
※ 取付例は前ページを参照ください。

● 締結部品 (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。) ※ボルト・ナットの詳細はP288~P301を参照ください。

