



■ 共通技術データ

材質	①SUS304 ②真鍮 (鉛フリー)
表面処理	鏡面ハブ研磨

M4 DHF-4050-4

※・抜き差し可能
・左開き用・右開き用有り
(イラストは右開き用)

■ 技術データ


質量	62.0g
許容荷重	150N(2ヶ使用時)

	蝶番単品	オプション (締結部品セット)
		BNHS*1
DHF-4050-4-L (左開き用)	2,200 円/piece	2,495 円/set
DHF-4050-4-R (右開き用)		

■ オプション内容

	締結ボルト	四角ナット	ナットホルダー
BNHS	CSS-04-08 (4ヶ)	NSMS-04-4 (4ヶ)	NH-04-GR (4ヶ)

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。

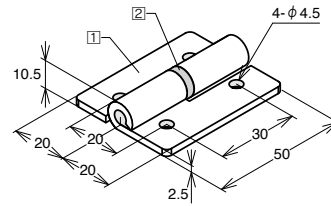

M6 DHF-5065-6

※・抜き差し可能
・左開き用・右開き用有り
(イラストは左開き用)

■ 技術データ


質量	85.0g
許容荷重	200N(2ヶ使用時)

	蝶番単品	オプション (締結部品セット)
		BNHS*1
DHF-5065-6-L (左開き用)	2,470 円/piece	2,870 円/set
DHF-5065-6-R (右開き用)		

■ オプション内容

	締結ボルト	四角ナット	ナットホルダー
BNHS	CSS-06-12 (4ヶ)	NSMS-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。

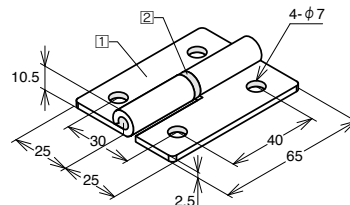

● 締結部品 (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。) ※ボルト・ナットの詳細はP288~P301を参照ください。



APB(S) シリーズ



CS(S) シリーズ



CSW(S) シリーズ



FCS(S) シリーズ



BCS(S) シリーズ



TSB(S) シリーズ



ECSS シリーズ



ECCS シリーズ



SHRS シリーズ



NSM(S/L) シリーズ



NSME シリーズ



NH シリーズ



NHW シリーズ