


後入れナットセット

PAT.

後入れナット

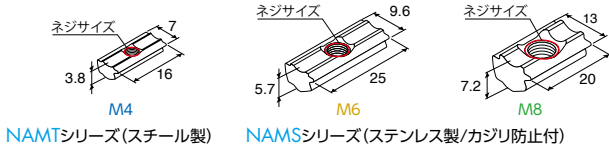


NAMTシリーズ(スチール製)

NAMSシリーズ(ステンレス製/カジリ防止付)

	材質	表面処理	色
スチール製	SWRM相当	三価クロメート	シルバー
ステンレス製	SUS XM7相当	無し	—

ナットホルダー

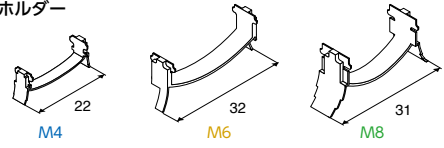

NHAシリーズ

材質	色
M4:ポリエチレン[PE] M6 M8:ポリプロピレン[PP]	M4 M6 M8:ナチュラル

+


■ NASTシリーズ (スチール製)

適用フレーム	ネジサイズ	型式	質量 (g/set)	定価 (円/set)	50個パック定価 (円/pack)
M4	M3	NAST-04-3	2.4	130	6,300
	M4	NAST-04	2.3		
M6	M3	NAST-06-3	8.5	150	7,250
	M4	NAST-06-4	8.2		
	M5	NAST-06-5	7.9		
	M6	NAST-06	7.6		
M8	M4	NAST-08-4	11.3	150	7,250
	M5	NAST-08-5	10.9		
	M6	NAST-08-6	10.5		
	M8	NAST-08	9.2		

■ NASSシリーズ (ステンレス製/カジリ防止付)

適用フレーム	ネジサイズ	型式	質量 (g/set)	定価 (円/set)	50個パック定価 (円/pack)
M4	M3	—	—	—	—
	M4	—	—	—	—
M6	M3	NASS-06-3	8.5	260	—
	M4	NASS-06-4	8.3		
	M5	NASS-06-5	7.9		
	M6	NASS-06	7.6		
M8	M4	NASS-08-4	11.2	290	—
	M5	NASS-08-5	10.9		
	M6	NASS-08-6	10.5		
	M8	NASS-08	9.1		


H10 後入れナット

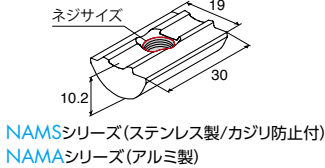

NAMSシリーズ(ステンレス製/カジリ防止付)
NAMAシリーズ(アルミ製)

	材質	表面処理
ステンレス製	SUS XM7相当	無し
アルミ製	A7N01S-T5	カラーアルマイト

H10 ナットホルダー

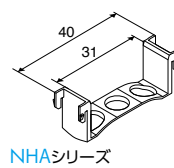

NHAシリーズ

材質	色
ポリプロピレン[PP]	ナチュラル

+

■ NASS2シリーズ (ステンレス製/カジリ防止付)


適用フレーム	ネジサイズ	型式	質量 (g/set)	定価 (円/set)	50個パック定価 (円/pack)
H10	M8	NASS2-10-8	28.6	360	—

■ NASA2シリーズ (アルミ製)

適用フレーム	ネジサイズ (本体色)	型式	質量 (g/set)	定価 (円/set)	50個パック定価 (円/pack)
H10	M4 (赤)	NASA2-10-4	11.4	1,120	—
	M5 (黄)	NASA2-10-5	11.2		
	M6 (緑)	NASA2-10-6	11.1		

後入れナットセット(ロック機能付き)


H10 後入れナット

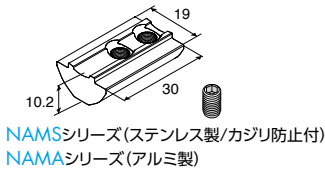

NAMSシリーズ(ステンレス製/カジリ防止付)
NAMAシリーズ(アルミ製)

	材質	表面処理
後入れナット ステンレス製	SUS XM7相当	無し
後入れナット アルミ製	A7N01S-T5	カラーアルマイト
六角穴付止ネジ	SUS304	無し

H10 ナットホルダー

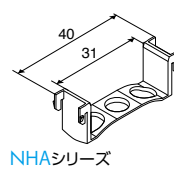

NHAシリーズ

材質	色
ポリプロピレン[PP]	ナチュラル

+

■ NASS2シリーズ (ステンレス製/カジリ防止付)

適用フレーム	ネジサイズ	型式	質量 (g/set)	定価 (円/set)	50個パック定価 (円/pack)
H10	M8	NASS2-10-8-L6	29.1	960	—

■ NASA2シリーズ (アルミ製)

適用フレーム	ネジサイズ (本体色)	型式	質量 (g/set)	定価 (円/set)	50個パック定価 (円/pack)
H10	M4 (赤)	NASA2-10-4-L4	11.1	1,290	—
	M5 (黄)	NASA2-10-5-L5	11.8		
	M6 (緑)	NASA2-10-6-L6	12.0		