

H10 Series High Rigid Bracket


高剛性シリーズ

高剛性ブラケット

スタンダードブラケット



シルバー

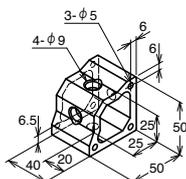

ABL-50

1,140 円/piece

■ 技術データ

材質	A6063S-T5(205)
表面処理	アルマイト処理 クリア塗装
質量	107g

H10シリーズ -10用

推奨締結部品(別売)

締結ボルト M8	CSW-08-22 (2ヶ)
	NASS2-10-8 (2ヶ)

H10シリーズ -8用


推奨締結部品(別売)

締結ボルト M8	CSW-08-22 (2ヶ)
	NSM-08-8 (2ヶ)
	NH-08-GR (2ヶ)

スタンダードブラケット



シルバー

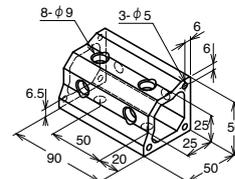

ABL-100

1,720 円/piece

■ 技術データ

材質	A6063S-T5(205)
表面処理	アルマイト処理 クリア塗装
質量	242g

H10シリーズ -10用

推奨締結部品(別売)

締結ボルト M8	CSW-08-22 (4ヶ)
	NASS2-10-8 (4ヶ)

H10シリーズ -8用


推奨締結部品(別売)

締結ボルト M8	CSW-08-22 (4ヶ)
	NSM-08-8 (4ヶ)
	NH-08-GR (4ヶ)

ヘビーブラケット



シルバー

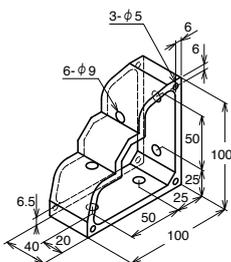

ABLH-50

1,700 円/piece

■ 技術データ

材質	A6063S-T5(205)
表面処理	アルマイト処理 クリア塗装
質量	234g

H10シリーズ -10用

推奨締結部品(別売)

締結ボルト M8	CSW-08-22 (4ヶ)
	NASS2-10-8 (4ヶ)

H10シリーズ -8用


推奨締結部品(別売)

締結ボルト M8	CSW-08-22 (4ヶ)
	NSM-08-8 (4ヶ)
	NH-08-GR (4ヶ)

ヘビーブラケット



シルバー

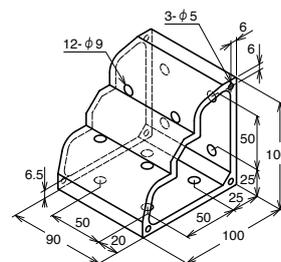

ABLH-100

3,000 円/piece

■ 技術データ

材質	A6063S-T5(205)
表面処理	アルマイト処理 クリア塗装
質量	530g

H10シリーズ -10用

推奨締結部品(別売)

締結ボルト M8	CSW-08-22 (8ヶ)
	NASS2-10-8 (8ヶ)


H10シリーズ -8用

推奨締結部品(別売)

締結ボルト M8	CSW-08-22 (8ヶ)
	NSM-08-8 (8ヶ)
	NH-08-GR (8ヶ)

ヘビーブラケット

受注生産品(納期はお問い合わせ下さい)

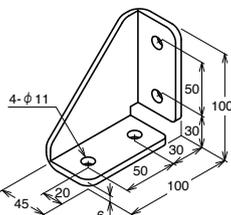

SBLH-50-10

2,800 円/piece

■ 技術データ


材質	SS400
表面処理	三価クロメート
質量	561g

推奨締結部品(別売)

締結ボルト M10	CSW-10-25 (4ヶ)
	NSMS-10-10 (4ヶ)
	NH-10 (4ヶ)

ヘビーブラケット

受注生産品(納期はお問い合わせ下さい)

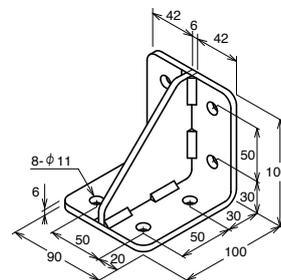

SBLH-100-10

5,600 円/piece

■ 技術データ

材質	SS400
表面処理	三価クロメート
質量	1014g

推奨締結部品(別売)

締結ボルト M10	CSW-10-25 (8ヶ)
	NSMS-10-10 (8ヶ)
	NH-10 (8ヶ)

● 締結部品 (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。) ※ボルト・ナットの詳細はP312~P315を参照ください。

