



EHK30J

回転スクライバー付デジタルハイトゲージ。

「回転スクライバー:くるくる」(実用新案登録済)装着で、さまざまな測定が可能。

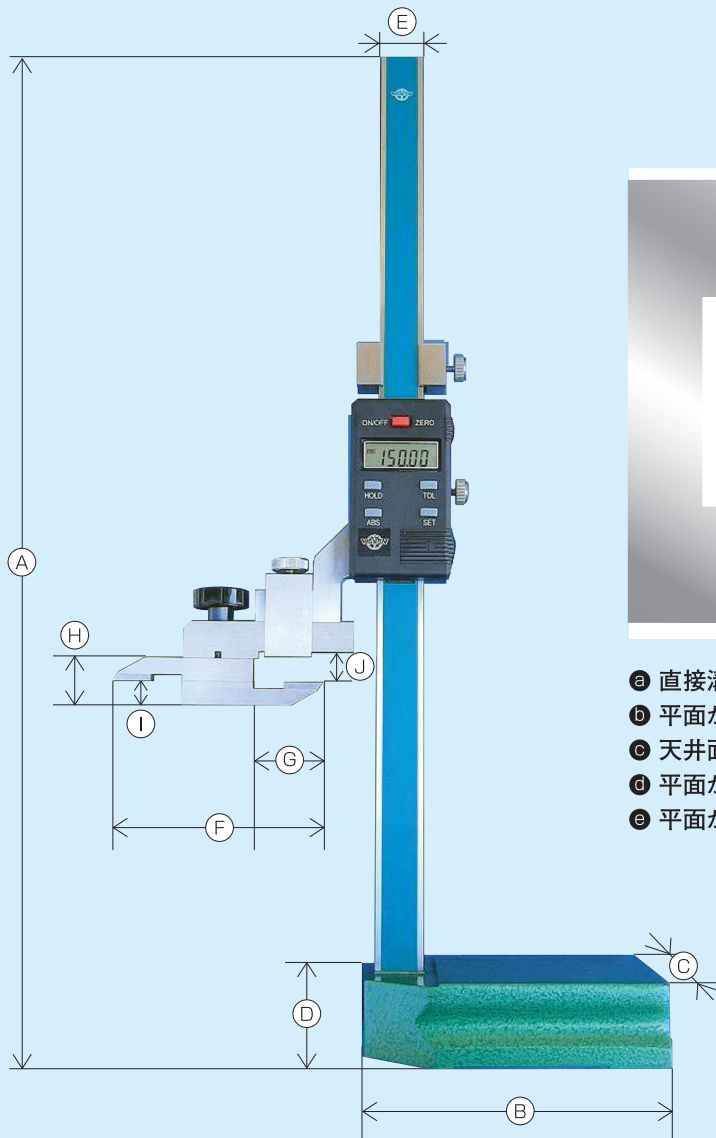

さまざまな測定例

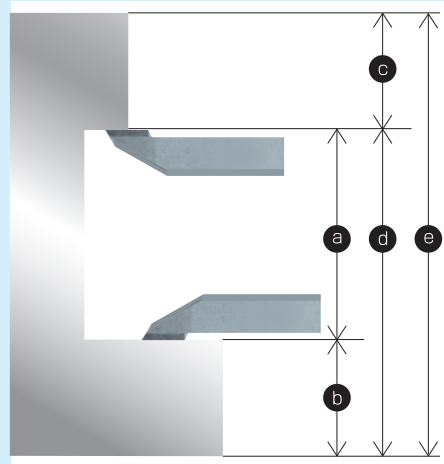

- a 直接溝幅の測定
- b 平面から段差までの測定
- c 天井面から上面までの測定
- d 平面から天井面までの測定
- e 平面から上部面までの測定

EHK30J

- ABS/INC測定
- SHT-3-30J用スクライバーも回転スクライバー同様に標準装備です。
- 「くるくる」の2つのスクライバーの測定面は、同一面上にあります。
- アブソリュート(ABS)タイプなので、電源ON毎にゼロセットする必要がありません。
- 任意の位置でゼロセットができ、比較測定ができます。
- デジタル表示なので読取りがとて楽です。

回転スクライバー「くるくる」



■ EHK : 仕様・価格

〈単位: mm〉

型 式	測定範囲(*)	最小表示量	器 差	電 源	質 量	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	価 格
EHK30J	0~300	0.01	±0.03	SR44 1個	2.2kg	450.5	120.0	68.0	32.0	19.9	94.0	32.1	20.0	10.0	13.1	¥55,000

* 回転スクライバー「くるくる」使用時の測定範囲は10~300mmです。