


9K Series


トランスレス・フルオート・プッシュスタートタイプ

- トルクレンジ 50~450cN・m ●小ネジ 2.3~6.0mm ●高出力モーター採用のハイパワータイプ。 ●タッピンネジの作業に最適です。
- 押し込むだけでスタートしますので作業のスピードアップをはかれます。 ●高トルクで使用する場合は、ピストルグリップ (別売) でドライバーを支えることができます。 <付属品>ビット (2本)、カーボンブラシ (1セット)

■外形図 単位mm

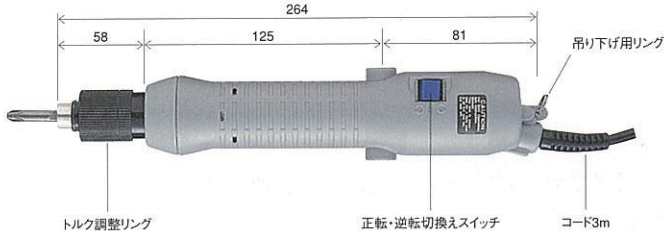

■トルク図

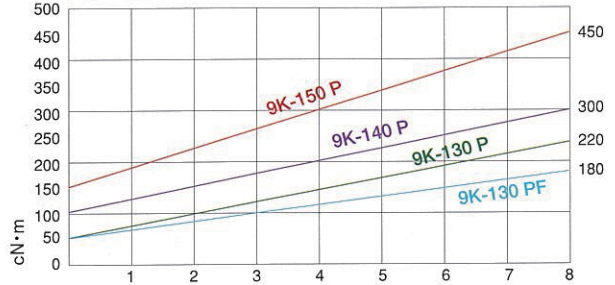

■仕様 フルオートタイプ電動ドライバー


型 式	9K-130 P	9K-140 P	9K-150 P	9K-130 PF (ハイスピード)
入力電源	AC100V 50/60Hz			
出力トルク範囲 (cN・m)	50~220	100~300	150~450	50~180
トルク調整	無段階	無段階	無段階	無段階
無負荷回転速度 (min ⁻¹)	1000	700	500	1900
消費電力 (W)	46	46	46	46
適合ネジ (mm)	小ネジ	2.6~4.0	3.0~5.0	2.3~4.0
	タッピンネジ	2.0~3.5	3.0~4.0	3.0~5.0
重量 (g)	700	700	700	700
外形寸法 (mm)	φ37 (握り部) × 264L			
付属ビット	B-31 No.1 × φ6.0 × 70L No.2 × φ6.0 × 70L	B-31 No.2 × φ6.0 × 70L	B-35 No.2 × φ7.0 × 75L No.3 × φ7.0 × 75L	B-31 No.1 × φ6.0 × 70L No.2 × φ6.0 × 70L
メーカー希望価格	¥38,900	¥38,900	¥39,600	¥38,900

9K-131 Series

トランスレス・フルオート・レバースタートタイプ/プッシュスタートタイプ

- トルクレンジ 40~200cN・m ●小ネジ 2.0~4.0mm ●コンパクトさとハイパワーを両立させた中トルクタイプ。 ●一般の小ネジの作業に最適です。 ●プッシュスタートタイプとレバースタートタイプの2タイプをご用意。 ●プッシュスタートタイプには作業負担を軽減するホールドリリング (別売) が使用できます。 <付属品>ビット (2本)、カーボンブラシ (1セット)

■外形図 単位mm

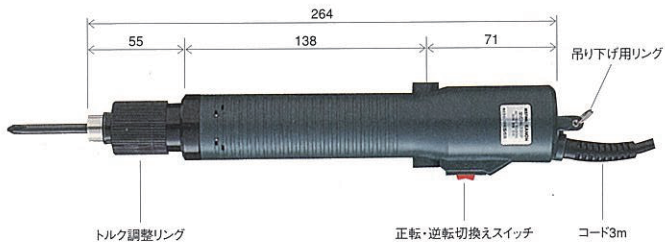

■トルク図



■仕様 フルオートタイプ電動ドライバー

型 式	9K-131 L	9K-131 LF (ハイスピード)	9K-131 P	9K-131 PF (ハイスピード)
入力電源	AC100V 50/60Hz			
出力トルク範囲 (cN・m)	50~200	40~150	50~200	40~150
トルク調整	無段階	無段階	無段階	無段階
無負荷回転速度 (min ⁻¹)	1000	2000	1000	2000
消費電力 (W)	35	35	35	35
適合ネジ (mm)	小ネジ	2.0~3.5	2.6~4.0	2.0~3.5
	タッピンネジ	2.0~3.5	2.0~3.0	2.0~3.5
重量 (g)	620	620	620	620
外形寸法 (mm)	φ37 (握り部) × 264L			
付属ビット	B-31 No.1 × φ6.0 × 70L No.2 × φ6.0 × 70L			
メーカー希望価格	¥35,800	¥35,800	¥38,900	¥38,900