


# KD Series


トランス接続タイプ・フルオート・レバースタートタイプ

- 2cN・mの微少トルク(2KD-100)～160cN・mの中トルク(5KD-300) ●超小型でグリップ径29.5mmと握りやすい仕様となっています。
- 2KDシリーズは270gと軽量で耐久性にも優れた超精密ネジ締め付けタイプです。 ●高性能モーターの採用と独自のドライバー内部の空調により連続使用しても発熱しません。 ●トルク固定リング(別売)接触等によるトルクの変動を防止し安定したトルクで作業ができます。

## ■外形図

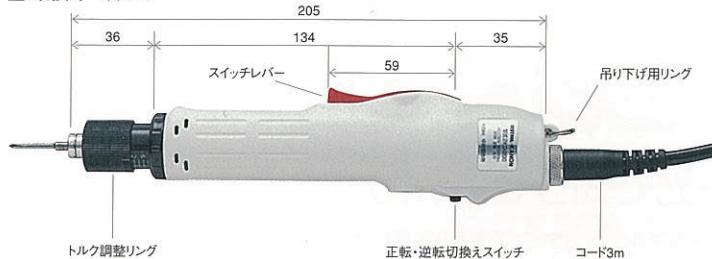

## ■トルク図

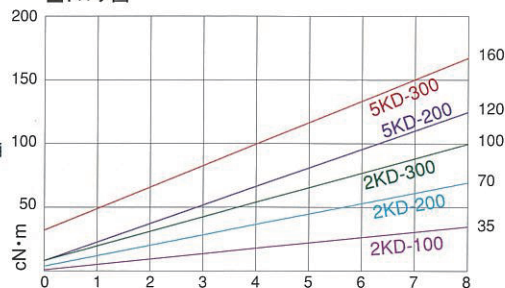

## ■仕様 フルオートタイプ電動ドライバー

型 式	2KD-100	2KD-200	2KD-300	5KD-200	5KD-300
入力電源	AC100V 50/60Hz				
出力トルク範囲 (cN・m)	2～35	5～70	10～100	10～120	30～160
トルク調整	無段階	無段階	無段階	無段階	無段階
無負荷回転速度 (min <sup>-1</sup> )	Hi	1000	1000	1000	1000
	Lo	700	700	470	700
適合ネジ(mm)	小ネジ	1.0～2.3	1.4～2.6	1.6～3.0	1.6～3.0
	タッピンネジ	1.0～2.0	1.4～2.3	1.6～2.6	1.6～2.6
重量 (g)	270	270	270	480	480
外形寸法 (mm)	φ29.5 (握り部) × 205L			φ33.5 (握り部) × 230L	
専用トランス	KD-2, KD-3				
附属ビット	BH-4V No.0×φ2.0×20ℓ×40L No.1×φ3.0×20ℓ×40L	BH-4V No.0×φ2.0×20ℓ×40L No.1×φ3.0×20ℓ×40L	BH-4V No.1×φ3.0×20ℓ×40L No.2×φ4.0×40L	B-31D No.1×φ3.0×30ℓ×70L No.2×φ4.0×30ℓ×70L	
メーカー希望価格	¥36,200	¥36,200	¥36,200	¥36,200	¥36,200

# KD Series 専用トランス

## KD-2 【標準タイプ】

### ■外形図 単位mm



一次側入力電源：AC100V 50/60Hz  
 二次側出力電源：Hi → DC32V  
 (切替式) Lo → DC24V  
 重 量：2.5kg  
 ACコード長さ：2m

メーカー希望価格

¥16,000

## KD-3 【スピードコントロール付】

### ■外形図 単位mm



電動ドライバーのスピードをボリュームで無段階にしてコントロールできます。  
 ●スピードコントロールONでボリュームにより約280min<sup>-1</sup>～980min<sup>-1</sup>のスピードコントロールが可能  
 ●スピードコントロールOFFノーマル使用でLo → 約700min<sup>-1</sup> Hi → 約1000min<sup>-1</sup>  
 重量：2.2kg ACコード長さ：2m

メーカー希望価格

¥30,000