



極薄形ラジアル玉軸受

A-Series

内径:10mm~20mm

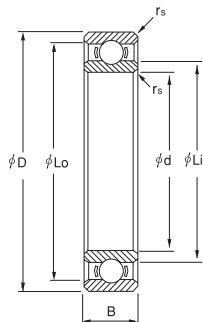

開放形
Radial Open Ball Bearings

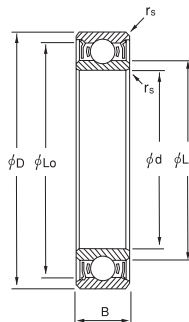

シールド付
Radial Shielded Ball Bearings

主要寸法 (mm)					NMB呼び記号		肩径				玉		基本定格荷重	
内径 d	外径 D	幅 (B)		面取り r _{s min}	オープン	シールド付	開放形		シールド付		寸法 (mm)	個数	動荷重Cr ^① (N)	静荷重Cor ^② (N)
		開放形	シールド				外輪Lo	内輪Li	外輪Lo	内輪Li				
10	15	3	4	0.15	A-1510	A-1510ZZ	13.63	11.25	14.04	11.25	1.5875	11	857	435
15	20	3.5	4.5	0.15	A-2015	A-2015ZZ	18.43	16.40	18.76	16.40	1.5875	14	944	582
16	22	4	4	0.15	A-2216	A-2216ZZ	19.93	17.80	20.72	17.80	1.5875	15	969	619
18	24	4	—	0.15	A-2418	—	21.93	19.75	—	—	1.5875	16	988	654
20	25	4	4	0.15	A-2520	A-2520ZZ	23.43	21.35	23.84	21.35	1.5875	17	1012	691

極薄形は、ステンレス材が標準となっています。
選定に当たっては当社にご相談ください。

①JIS B 1518による値
②JIS B 1519による値