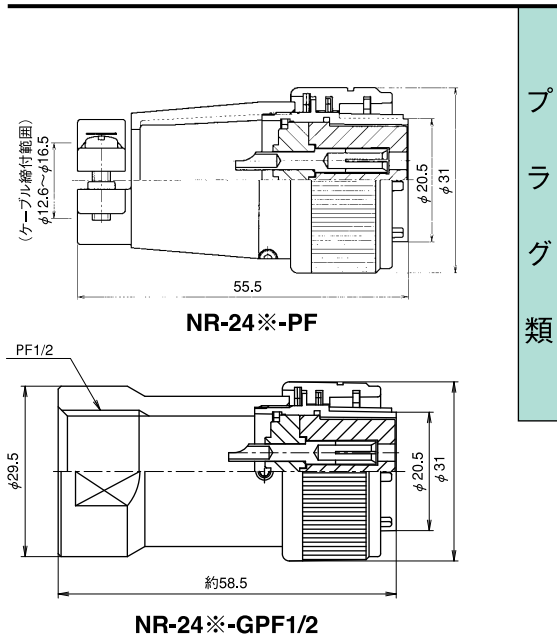


正芯

メスコンタクト使用

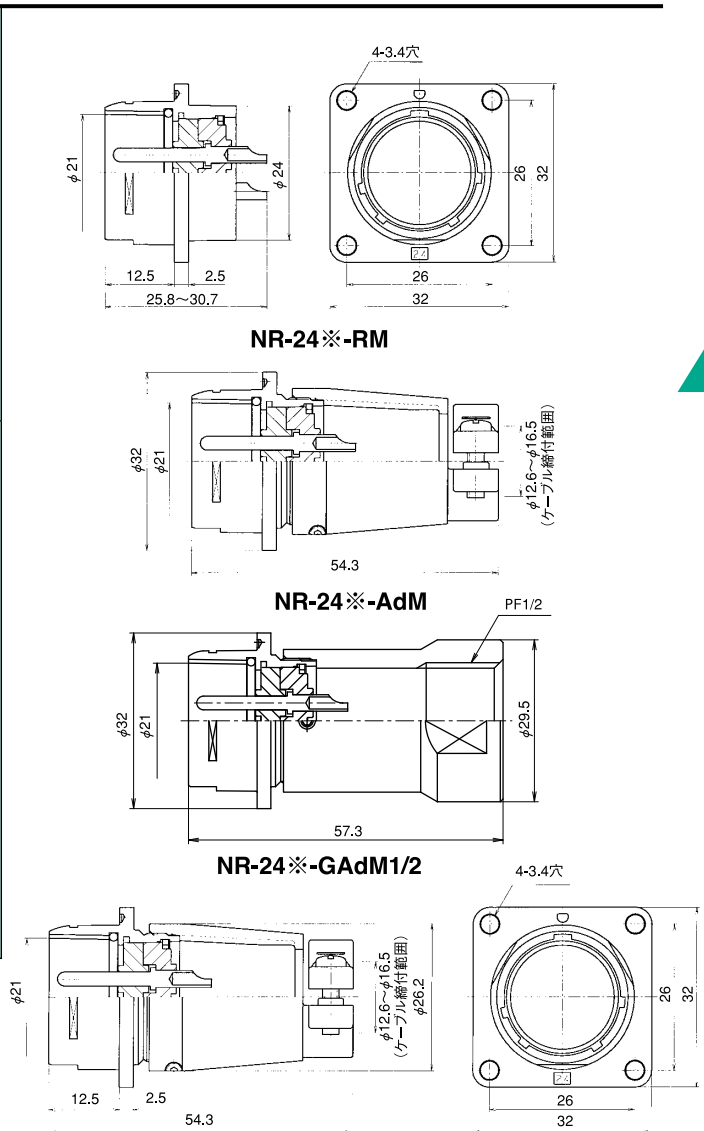
オスコンタクト使用



プラグ類

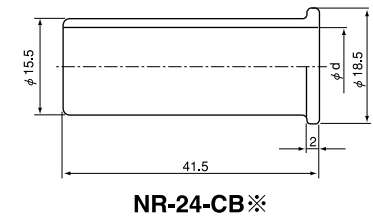
レセプタクル類

結合類



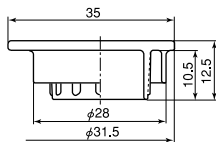
アダプタ類

ケーブルブッシング



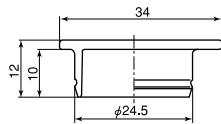
呼び※	φd	適用ケーブル範囲
9	10.3	φ 8.0~φ 10.0
11	12.7	φ 10.1~φ 12.5

レセプタクル用キャップ
(アダプタ用もかゝる)
(合成樹脂)



NR-24-RCa-1

 


 
 
 
 
 
 
プラグ用キャップ
(合成樹脂)



NR-24-PCa-1

NR-24*-GAd(F) M1/2

但し、UL・CSA品をご注文の際は、品名の後に<UL・CSA品>とご指定下さい。
又、TUV品をご注文の際は、品名の後に<TUV品>とご指定下さい。

※コンタクト数	2	3	4	5	10	14	16	21	24
コンタクト配列 (ピンインサート 結合面から見て)									
定 格	20A 250V		15A 250V		10A 250V	5A 250V		許容電流 3-6A 18-3A	許容電流3A
耐電圧(V)	1,500				1,000				500
電線導体断面積 (mm ²)	3.5		2		1.25	0.5		3-0.75 18-0.3	0.3