

▼ エアーマータ&スピンドル(セバレートタイプ)

ストレートスピンドル



外径 $\phi 25\text{mm}$

Max. $24,000\text{min}^{-1}$ (0.5MPa : AM-2526R / L使用時)

最大出力 130W

90°アングル
モータもあります

スピンドル振れ精度：
1 μm 以内

コレット：
最大 $\phi 6.35\text{mm}$

コレット
CHK-3.0 (価格¥7,500)

OPTION → P.36参照

※その他サイズもご用意しております。


エアラインキット
AL-M1202 (価格¥39,000)

OPTION → P.35参照

ストレートスピンドル
NR-2551 (価格¥66,000)

エアーマータ
AM-2526R (価格¥91,000)
→ P.24参照

● AM-2526Rトルク-回転速度 特性グラフ

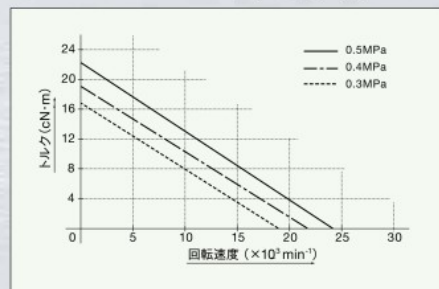


スピンドル
<セラミックベアリング仕様>

NR-2551

外径	回転速度	スピンドル振れ精度	コレット	質量
$\phi 25\text{mm}$	$50,000\text{min}^{-1}$	1 μm 以内	$\phi 0.5 \sim \phi 6.35\text{mm}$ (CHKグループ)	253g

DXF-data

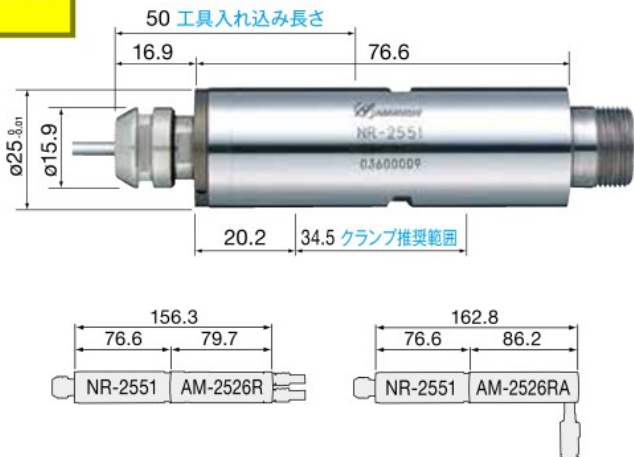

コード番号 **1819** 型式 **NR-2551** 価格 **¥66,000**

<標準装備・付属品>

- コレット $\phi 3.0\text{mm}$ (CHK-3.0) ● コレットナット (K-265)
- スパナ (12 \times 14) : 2枚・(22 \times 27) : 1枚

<オプション>

- コレット (CHKグループ) : $\phi 0.5 \sim \phi 6.35\text{mm}$ 詳細 P.36 参照
- メタルソー専用軸 (KCH-03) : 内径 $\phi 6.0 \times$ 外径 $\phi 30\text{mm}$ 用
- 砥石軸 (AGM-03) : 内径 $\phi 5.0\text{mm}$ 砥石用

※外径 $\phi 25.4\text{mm}$ 仕様もありますのでお問い合わせください。