

ファインベルトサンダー アタッチメント

コード番号 **1146** 型式 **KBS-101** 価格 **¥47,000**



※使用最高回転速度30,000min⁻¹以下。

- 高速走行する研削ベルトがバリ取りから端面研磨までスピード加工を実現します。
- 加工面に対しベルト角度を自在に調整できます。



- ◆ベルト走行スピード:0~705m/分
- ◆質量:350 g
- ◆使用ベルト幅:4、6、8mm (周長300mm)

標準装備付属品

- アレンレンチ (3mm):1本
- 標準付属工具一式 (下記)

専用工具 P.82

標準付属工具

コード番号	品名	数量
64902	サンドベルト 4mm幅 #120	各2本
64904	サンドベルト 4mm幅 #240	
64906	サンドベルト 4mm幅 #400	
64912	サンドベルト 6mm幅 #120	
64914	サンドベルト 6mm幅 #240	
64916	サンドベルト 6mm幅 #400	
64922	サンドベルト 8mm幅 #120	
64924	サンドベルト 8mm幅 #240	
64926	サンドベルト 8mm幅 #400	

エアーラインキット

コード番号 **4507** 型式 **AL-H1207F** 価格 **¥28,000**



300(W) × 120(D) × 220(H)mm

※当エアーラインキットを使用する際には、フットコントローラAFC-45(コード番号:1064)が必要になります。


- エアーモータに安定したパワーを供給しスムーズな長時間運転を可能にします。自動給油と空気消費量の調整を行い、製品寿命を大きく延ばします。
- エアーフィルタ、レギュレータ、ルブリケーターの3機能と回転速度調整機能を備えています。
- 床置き、壁掛けができるスマート設計です。
- ◆質量: 2.2 kg ◆ろ過度: 5μm

標準装備付属品

- 圧力計 ●レギュレータ ●フィルタ ●ルブリケーター
- コントロールバルブ (CV-05) ●配管用ホース (K-260) ●潤滑油 (K-211)

1/4 減速器 (中間ギアジョイント)

コード番号 **1009** 型式 **RG-01** 価格 **¥33,000**

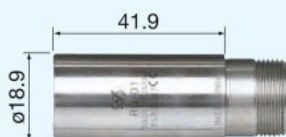

※使用最高回転速度30,000min⁻¹以下。

- アタッチメントとモータの中間に接続。
- 回転速度1/4に減速。4倍にトルクアップ。
- 低速高トルク研磨加工やドリリング作業に。 ◆質量:68 g

標準装備付属品

- ピンズパナ (K-233):1枚

1/15 減速器 (中間ギアジョイント)

コード番号 **1010** 型式 **RG-02** 価格 **¥36,000**



※使用最高回転速度 30,000min⁻¹以下。

- アタッチメントとモータの中間に接続。
- 回転速度1/15に減速。15倍にトルクアップ。
- 低速高トルク研磨加工やドリリング作業に。
- ◆質量: 93 g

標準装備付属品

- ピンズパナ (K-233):1枚

フットコントローラ

コード番号 **1064** 型式 **AFC-45** 価格 **¥11,000**



※エアーラインキットAL-H1207F(コード番号:4507)をご購入される場合は、必ず必要になります。

- どの方向からも踏める丸型フラットタイプです。
- 回転速度可変に対応します。

中間クランプジョイント (継ぎジョイント)

コード番号 **1015** 型式 **CN-01** 価格 **¥25,000**



※使用最高回転速度35,000min⁻¹以下。

- 1:1等速
- グラインダ等を他の機器に取り付ける場合、アタッチメントとモータの中間に接続、全体をクランプ (固定) するためのジョイントです。
- グラインダを固定してボール盤や切断機などとして使用できる便利なジョイントです。
- 全体を長くできる、継ぎ足しにも最適です。 ◆質量: 83 g

標準装備付属品

- ピンズパナ (K-233):1枚