

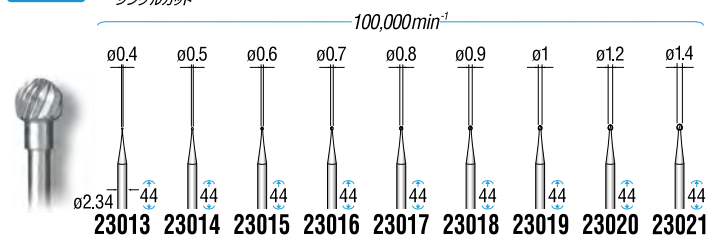
超硬カッター 精密彫刻用



- 精密微小切削から彫刻、面取り、各種バリ取りまで幅広い加工に使用できます。
- 刃径が精密彫刻用(φ0.4~2.3mm)と標準タイプ(φ2.3~7.0mm)に大別され、加工ワークに合った刃形状と、シングルカットまたはダブルカットの選定ができます。
- カット目の粗さをスタンダードカット(標準)、コースカット(粗目)、ファインカット(細目)の中から仕上げ面に合わせ選択できます。

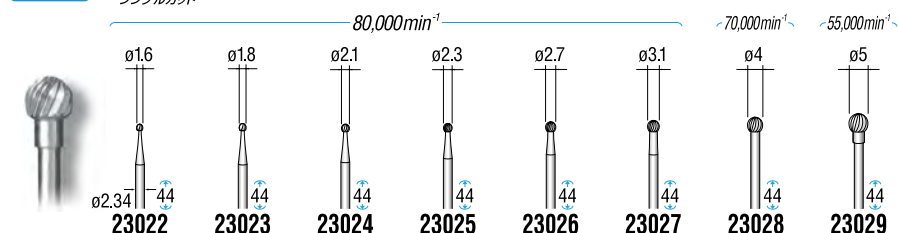
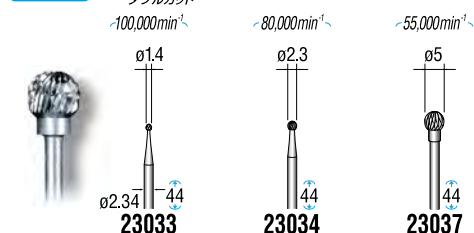
軸径 φ2.34

1パック1本入

Single Cut
シングルカット

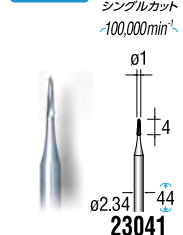
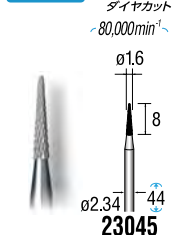
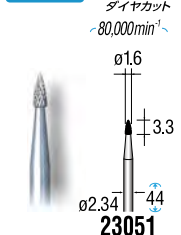
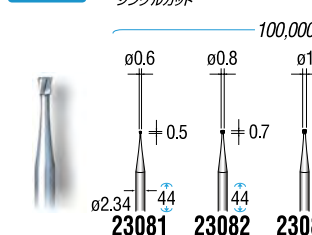
軸径 φ2.34

1パック1本入

Single Cut
シングルカット1パック1本入 Double Cut
ダブルカット

軸径 φ2.34

1パック1本入

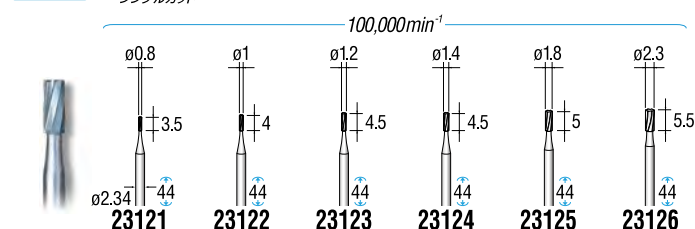
Single Cut
シングルカット1パック1本入 Diamond Cut
ダイヤモンドカット1パック1本入 Diamond Cut
ダイヤモンドカット1パック1本入 Single Cut
シングルカット1パック1本入 Diamond Cut
ダイヤモンドカット

軸径 φ2.34

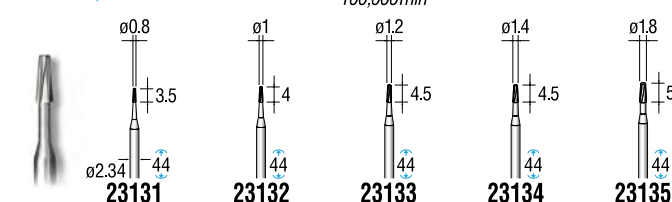
1パック1本入

Single Cut
シングルカット

ストレートタイプ

1パック1本入 Single Cut
シングルカット

テーパタイプ

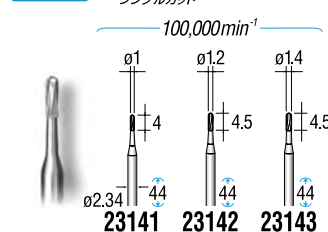


軸径 φ2.34

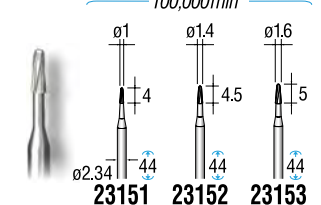
1パック1本入

Single Cut
シングルカット

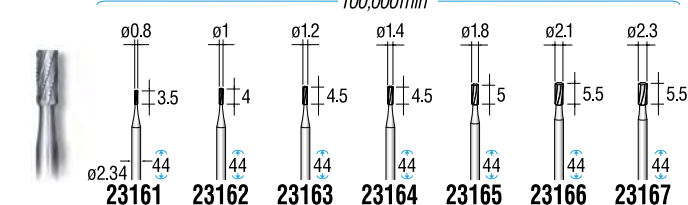
先丸ストレートタイプ

1パック1本入 Single Cut
シングルカット

先丸テーパタイプ

1パック1本入 Chip Cut
チップカット

ストレートタイプ

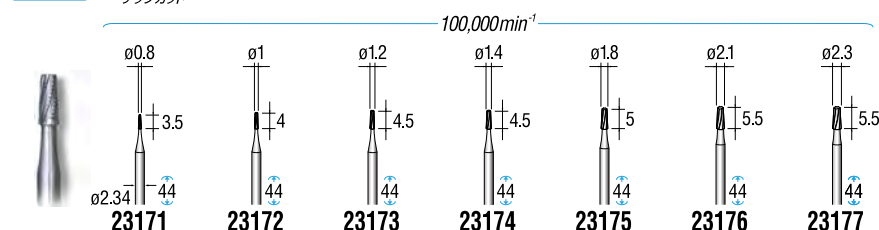


軸径 φ2.34

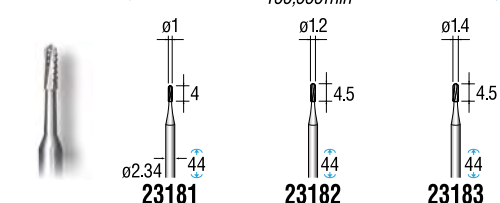
1パック1本入

Chip Cut
チップカット

テーパタイプ

1パック1本入 Chip Cut
チップカット

先丸ストレートタイプ



⚠ 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。

ダイヤモンド&CBN

超硬カッター

スチールカッター

砥

石

ゴム砥石

各種サンダー

ブラシ

フェルトバフ

研磨材・研磨ツール

専用工具