

ゴム砥石




- 滑らかな作業性に加え、加工時の跳ね返りも少なく安心して作業ができます。
- 被加工物の形状にたいへん馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらず仕上げが可能です。



- 加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さく作業環境の改善ができます。
- ゴム質が結合材のために目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削、研磨が可能です。

軸径φ2.34


グリーン ポリッシャー

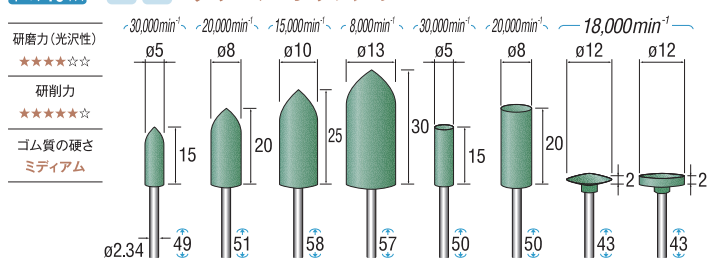

#120 (GC) グリーン	46111	46115	46121	46125	46131	46135	46151	46155
#220 (WA) グリーン	46112	46116	46122	46126	46132	46136	46152	46156
#320 (WA) グリーン	46113	46117	46123	46127	46133	46137	46153	46157

軸径φ2.34

シリコン ポリッシャー

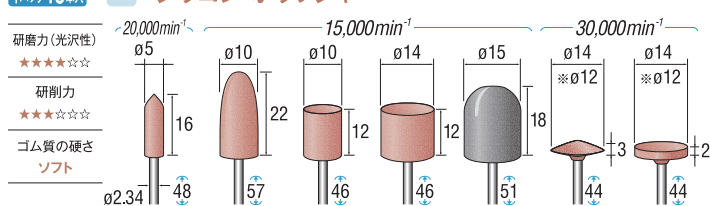

#180	グレー	—	46315	—	—	46331	—	—
#220	ブラウン	46312	46316	46322	46326	—	46342	46346
#500	ダークブラウン	46311	—	—	—	—	※46344	※46348
#1000	グリーン	46313	—	46323	46327	—	46343	46347
#2000	ブルー	46314	—	—	—	—	※46345	※46349


※46344、46345、46348、46349は12mmとなります。



- WA砥粒(白色酸化アルミナ砥粒・ホワイトアラウンドム)は、一般鋼材から高速度鋼、合金鋼、工具厚、焼入鋼、ステンレス鋼等に適します。
- GC砥粒(緑色炭化ケイ素、グリーンカーボランダム)は、超硬合金、ガラス、チタン合金、特殊鋼等に適します。


軸径φ1.6

シリコン ポリッシャー ショートタイプ

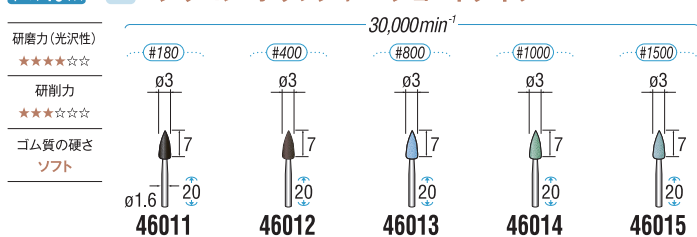

軸径φ2.34


ハイシャイン ポリッシャー

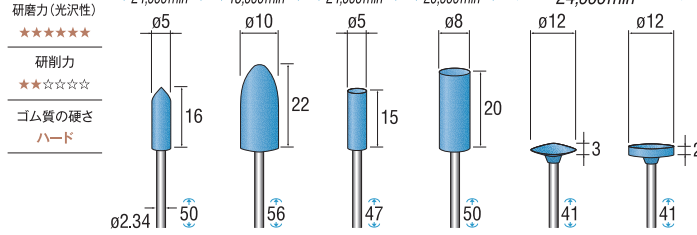

#120	ブルー	46211	46215	46221	46225	46231	46235
#320	バイオレット	46212	46216	46222	46226	46232	46236
#500	ブラウン	46213	46217	46223	46227	46233	46237

軸径φ3.0


シリコン ポリッシャー

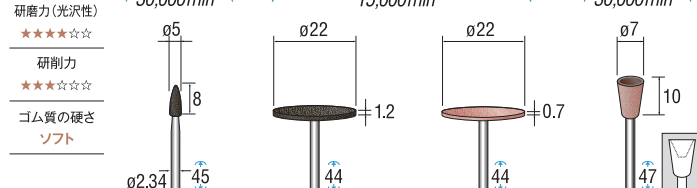

#180	ブラック	46351	—	—	—	—	—
#280	バイオレット	46352	46362	—	—	—	—
#400	ブラウン	—	—	—	46363	—	46367
#1800	グリーン	—	—	—	46364	—	46368

軸径φ3.0

パワー ポリッシャー

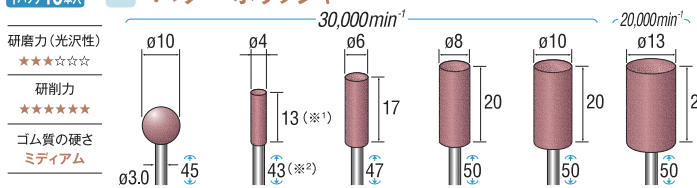

#80	レッド	46601	46611	46621	46631	46641	46651
#120	ダークグリーン	46602	46612	46622	46632	46642	46652
#180	オリーブ	46603	46613	46623	46633	46643	46653
#220	グリーン	46604	46614	46624	46634	46644	46654
#320	ブラウン	46605	46615	46625	46635	46645	46655
#400	ベージュ	46606	※1:46616	46626	46636	46646	46656

※1 46616は15mmとなります。 ※2 46616は45mmとなります。

安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。

ダイヤモンド&CBN

超硬カッター

スチールカッター

砥石

ゴム砥石

各種サンダー

ブラシ

フェルトバフ

研磨材・研磨ツール

専用工具